


E10422



コネクタ(ソケット)
ADOAH042MSS0002A04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC007
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

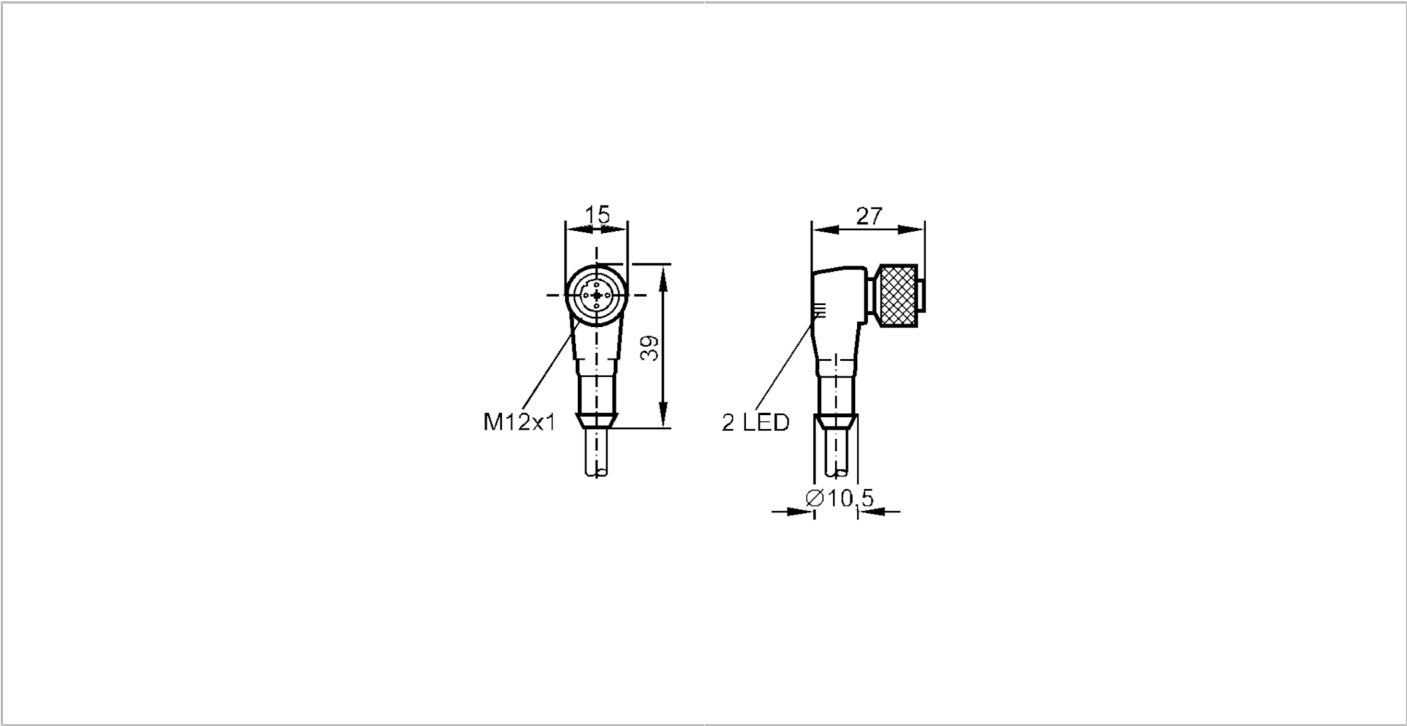

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU 透明
外装材質		TPU, 透明
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10422



コネクタ(ソケット)

ADOAH042MSS0002A04

電気接続


ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

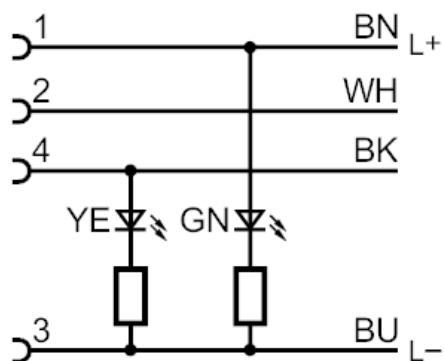

BN = 茶線色 :
BK = 黒
BU = 青
WH = 白