




組付け用プラグ

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

廃止品 - 参考資料

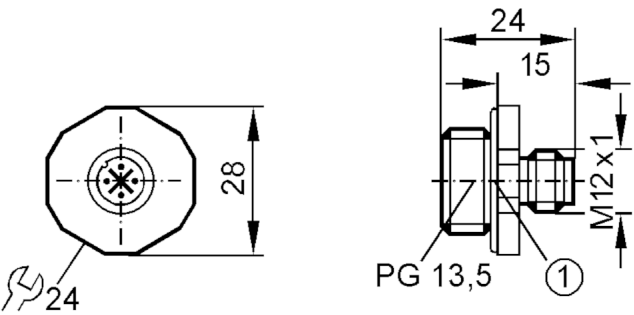

1 O-リング

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 55
----------	-----	---------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40～85
--------	------	--------

保護構造		IP 67
------	--	-------

機械的仕様

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		PG 13.5
-------------------------	--	---------

材質		真鍮、ニッケルメッキ
----	--	------------

外装材質		真鍮、ニッケルメッキ
------	--	------------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 0.05 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.34 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮、ニッケルメッキ




E10436



組付け用プラグ
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

接続

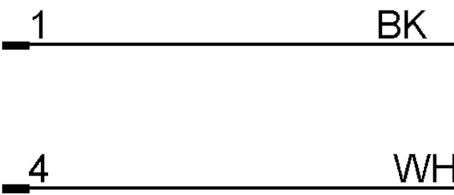

BK = 芯線色 : 黒
WH = 白