


E10437



Y型分岐コネクタ

ZDO2H040MSS0005H05

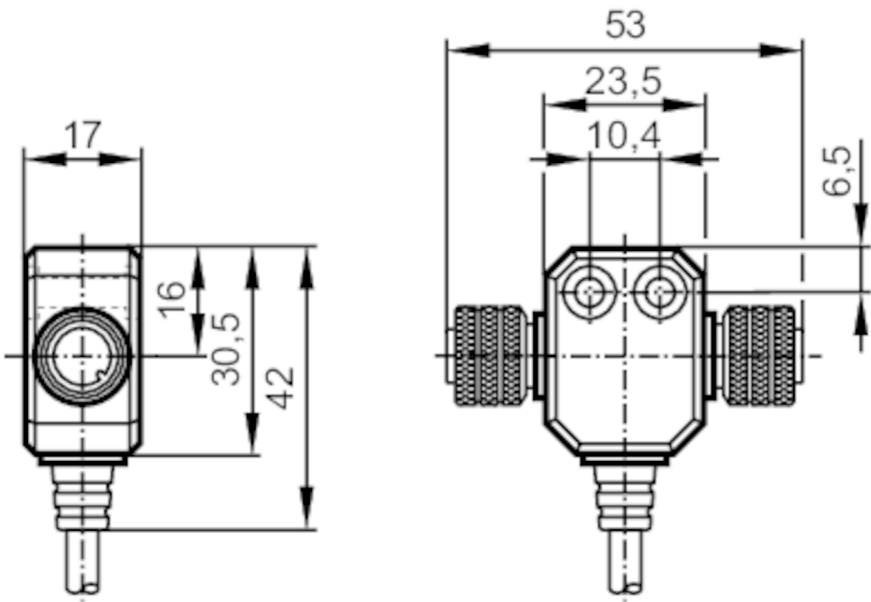

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	160.7
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
スプリットボックスポート点数		2
接続		M12
備考		
梱包数		1 個

E10437



Y型分岐コネクタ

 
ZDO2H040MSS0005H05

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白