


E10440



コネクタ(ソケット)
ADOAF032MSS0020E03

廃止品 - 参考資料

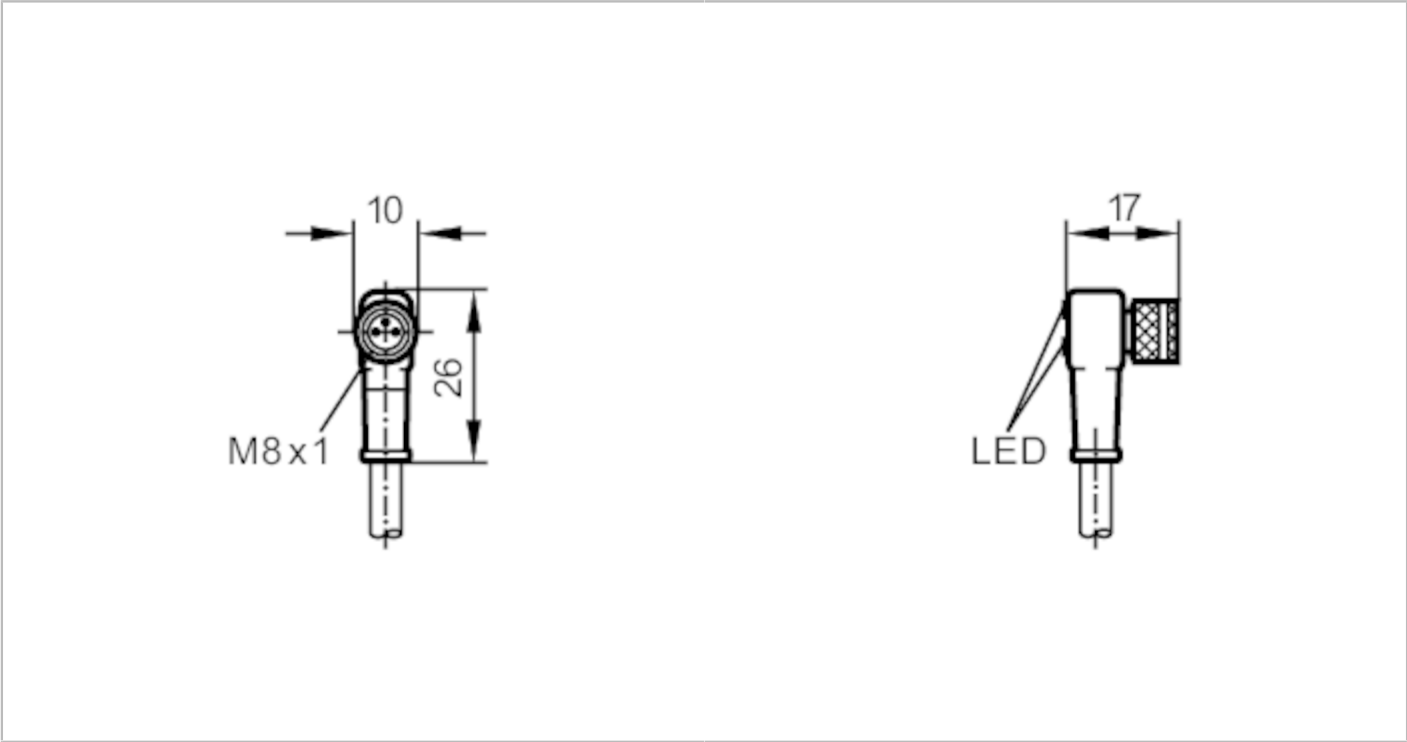

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 10 x 26
材質		TPU 透明
外装材質		TPU, 透明
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10440



コネクタ(ソケット)

ADOAF032MSS0020E03

電気接続


ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

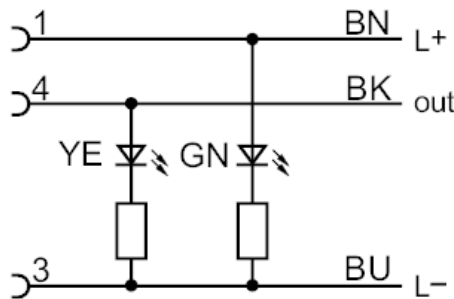

BN = 芯線色 : 茶
BK = 黒
BU = 青