

E10445




スプリッタボックス

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EBC006

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

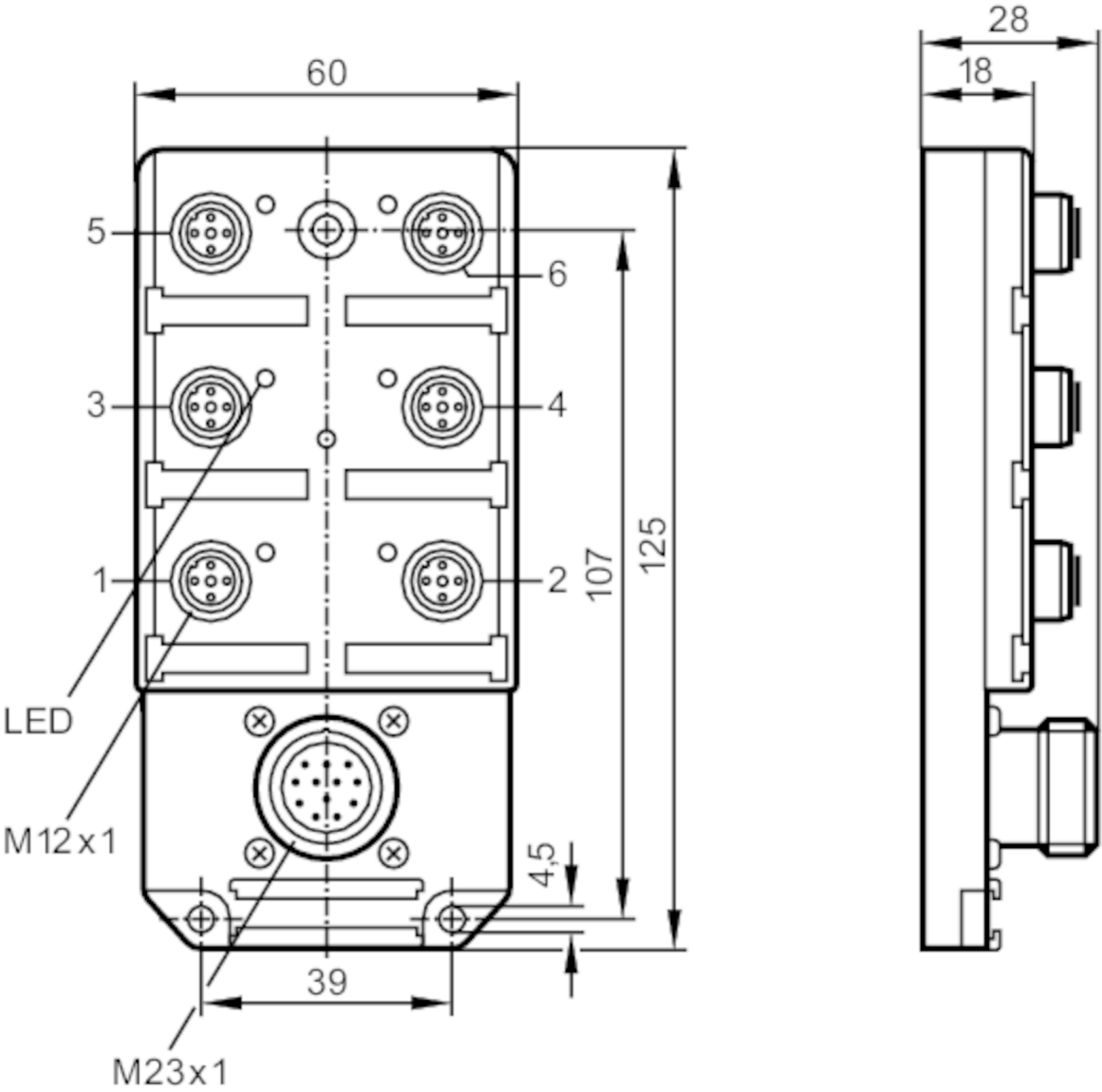

アプリケーション

特長

シリコンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

DC 10～30

保護クラス

II

最大開閉電流容量 (各ポート毎)

[A]

4

最大負荷電流 (合計)

[A]

12

E10445




スプリッタボックス

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		6
接続		M12
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	6 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個


電気接続 - スロット

コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

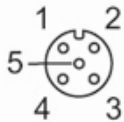

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

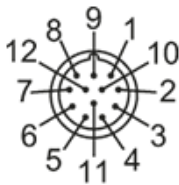

E10445

スプリッタボックス

ZDO6H057MSS0000-00STAM120MSS



接続

