


E10447



ソケット 芯線接続可能

SDOAM120MSSFKPG

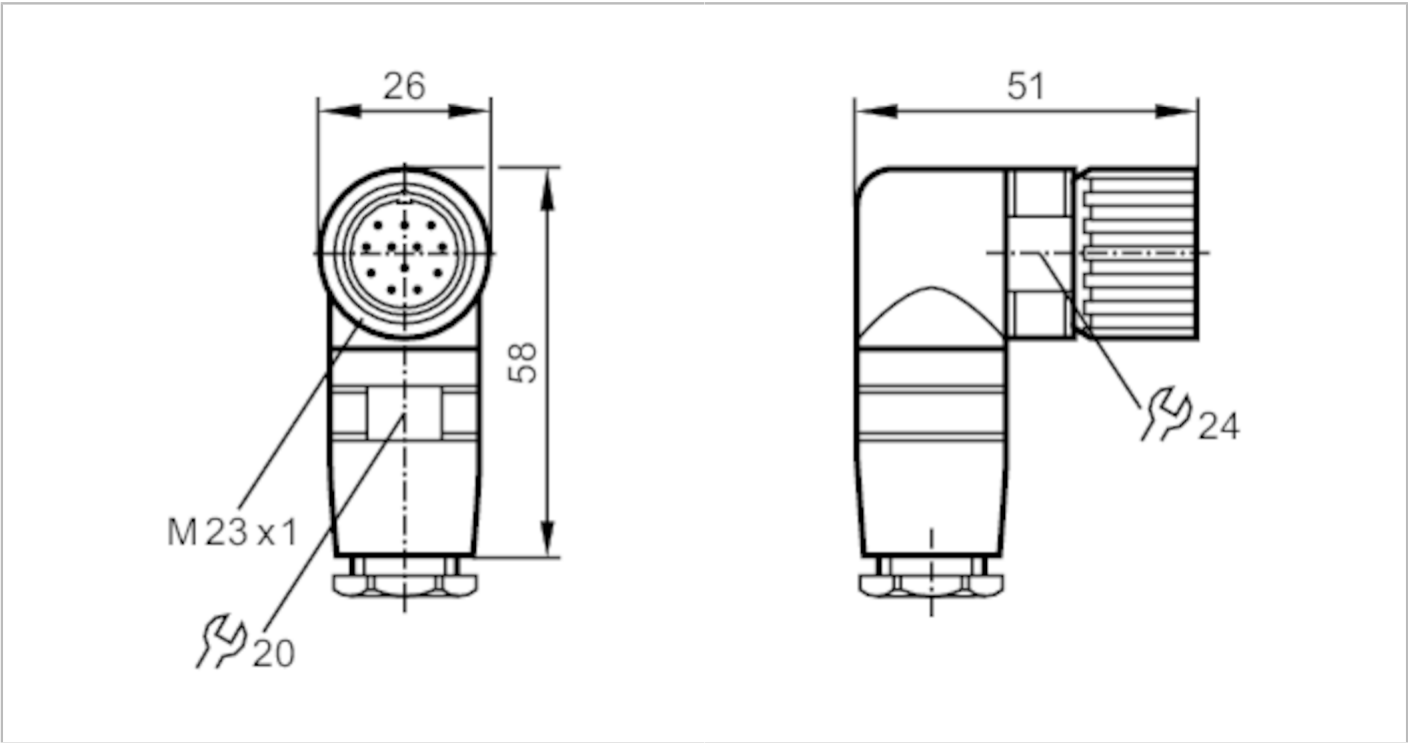


電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流 (合計)	[A]	7.5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 65
機械的仕様		
重量	[g]	144.5
外形寸法	[mm]	51 x 26 x 58
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続

はんだ加工: ~1 mm², ケーブル外被: Ø 10~14 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M23, L型, コネクタ外装材質, コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

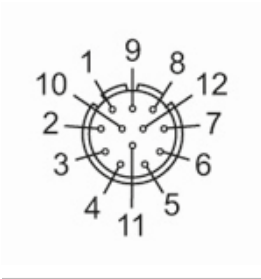

E10447



ソケット 芯線接続可能
SDOAM120MSSFKPG

接続

