


E10448




ソケット 芯線接続可能
SDOGM120MSSFKPG

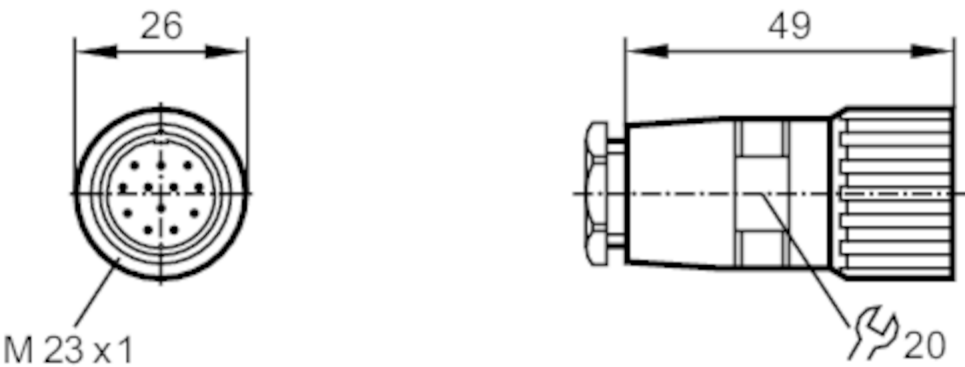

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流 (合計)	[A]	7.5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 65
機械的仕様		
重量	[g]	77
外形寸法	[mm]	26 x 26 x 49
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続	
はんだ加工: ~1 mm ² , ケーブル外被: Ø 10～14 mm	

電気接続 - ソケット	
コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ	

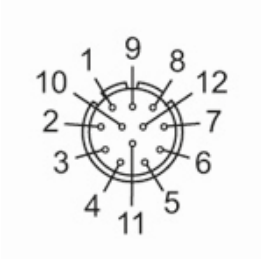

E10448



ソケット 芯線接続可能
SDOGM120MSSFKPG

接続

