


E10457



中間ケーブル

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

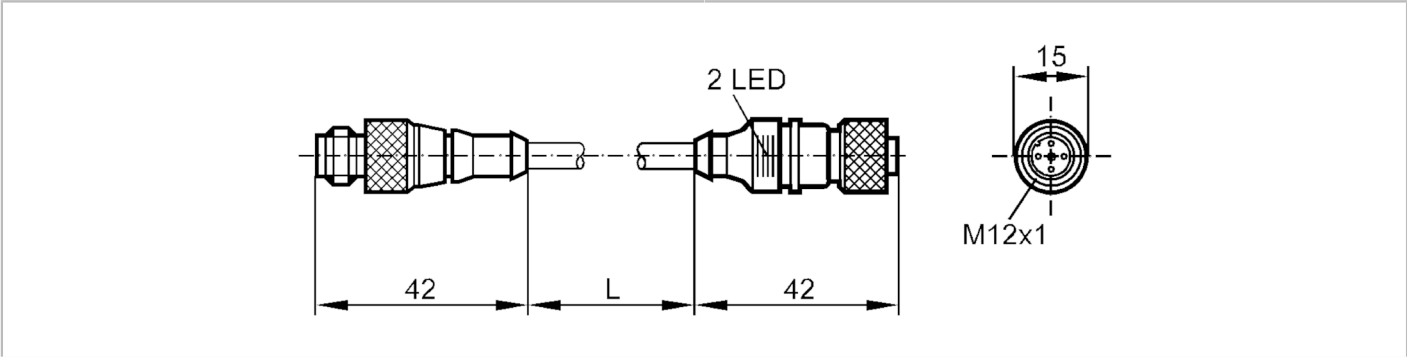

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

材質	TPU
----	-----

外装材質	TPU
------	-----

ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
----------	-------------

ディスプレイ / パーツ


表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

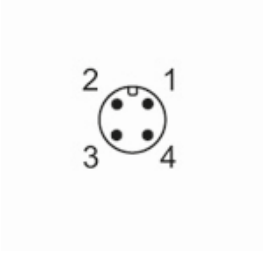

E10457




中間ケーブル

VDOGH042MSS00,3A04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接続

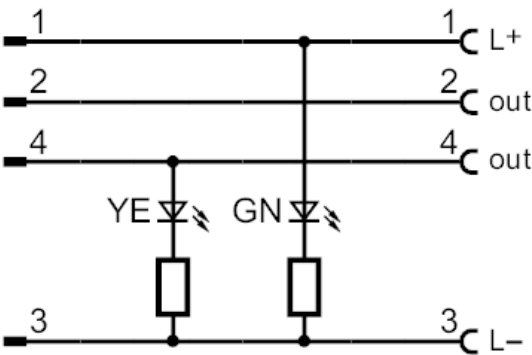

BK =
BN =
BU =
WH =

芯線色 :
黒
茶
青
白

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

