


E10460



中間ケーブル

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

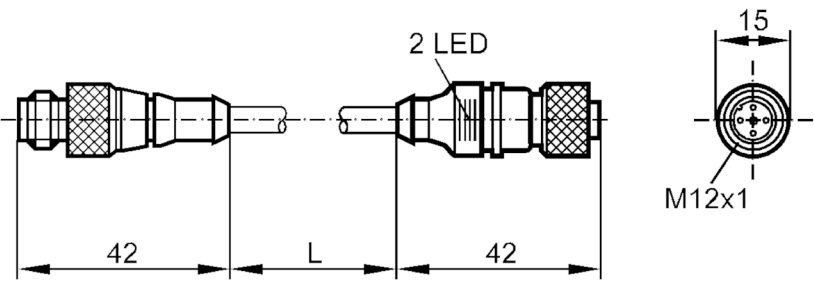

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 10～30

出力

電気仕様 PNP

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25～90

保護構造 IP 67

機械的仕様

材質 TPU

外装材質 TPU

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示 スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑

備考

梱包数 1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質, コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



E10460



中間ケーブル

VDOGH042MSS01,5A04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 1.5 m, PUR / PVC, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接続



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

