

E10462




中間ケーブル

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC010

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

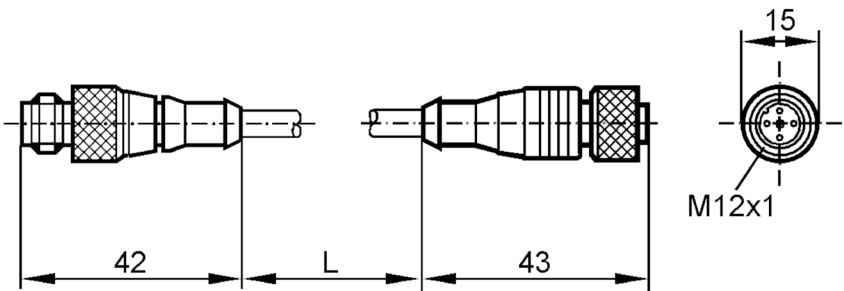

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



E10462




中間ケーブル

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, オレンジ色, 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.1 mm)

接続

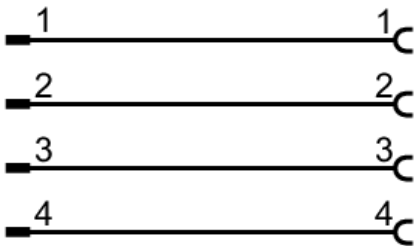

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

