


E10469



コネクタ(ソケット)  
ADOGH040VAS0010A03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC003  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

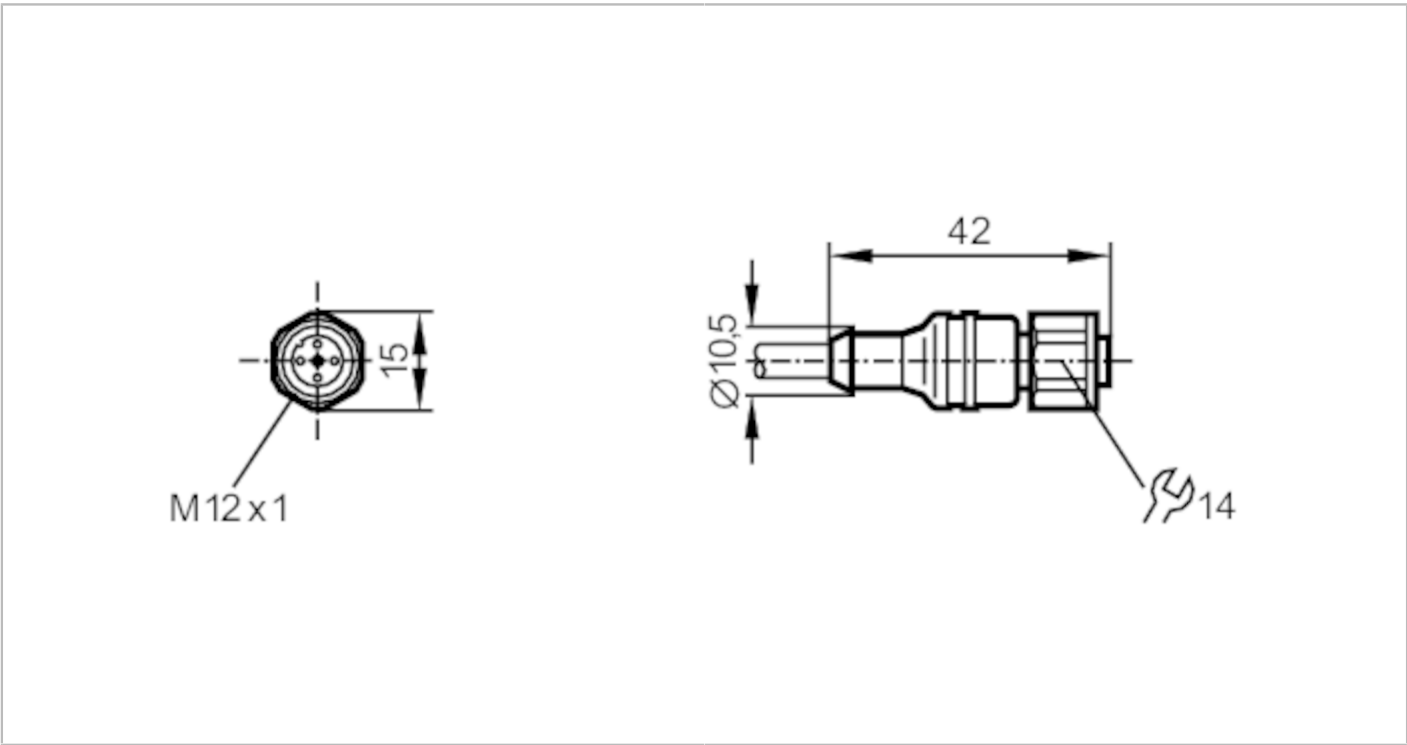

| 電氣的仕様    |      |                        |
|----------|------|------------------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | AC < 250 / DC < 300    |
| 使用環境条件   |      |                        |
| 使用周囲温度   | [°C] | -25～90                 |
| 保護構造     |      | IP 67                  |
| 機械的仕様    |      |                        |
| 外形寸法     | [mm] | 15 x 15 x 42           |
| 材質       |      | TPU                    |
| 外装材質     |      | TPU                    |
| ロックリング材質 |      | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
| 備考       |      |                        |
| 梱包数      |      | 1 個                    |

E10469



コネクタ(ソケット)

ADOGH040VAS0010A03

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)



接続



BK =                    芯線色 :  
BN =                    黒  
BU =                    茶  
                            青