


E10471



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS07,5F03

廃止品 - 参考資料

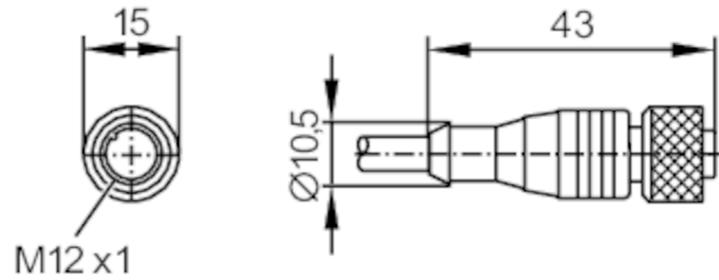

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 10~55

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~90

保護構造 IP 67

機械的仕様

外形寸法 [mm] 15 x 15 x 43

材質 TPU

外装材質 TPU

ロックリング材質 真鍮, セーフコート

備考

梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 7.5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, \varnothing 5 mm, 放射線加工, $3 \times 0.34 \text{ mm}^2$ ($19 \times \varnothing 0.15 \text{ mm}$)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート




E10471



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS07,5F03

接続

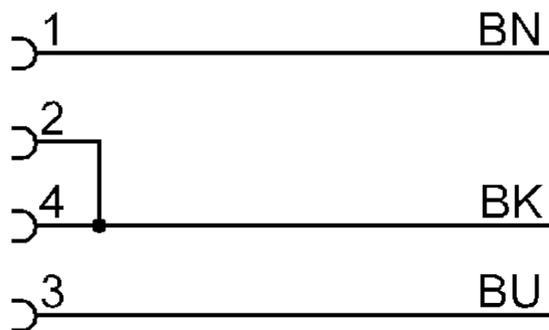

BN =
BK =
BU =

芯線色：
茶
黒
青