




## 組付け用プラグ

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

廃止品 - 参考資料

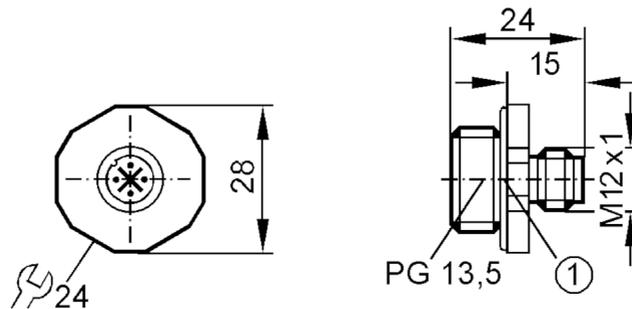

1 O-リング

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	DC < 55
----------	-----	---------

## 使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~85
--------	------	--------

保護構造	IP 67
------	-------

## 機械的仕様

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ	PG 13.5
-------------------------	---------

材質	真鍮 ニッケルメッキ
----	------------

外装材質	真鍮, ニッケルメッキ
------	-------------

## 備考

梱包数	1 個
-----	-----

## 電気接続

ケーブル: 0.055 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ



# E10472



## 組付け用プラグ

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

### 接続



BN = 芯線色：  
BU = 茶  
青