

E10493




コネクタ(ソケット)

ADOAH040ZDS0002A03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC004
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

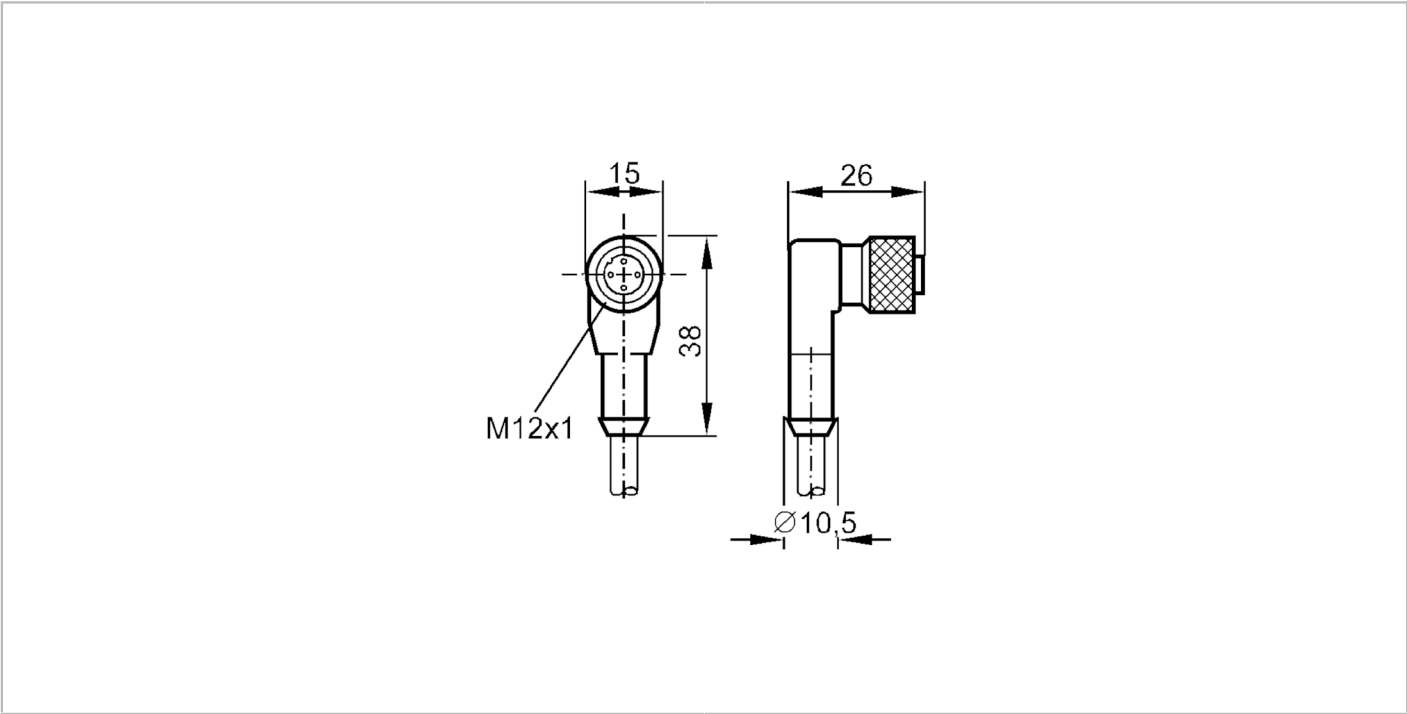

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250


使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロッキング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

備考		
梱包数		1 個

電気接続		
ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm ² (182 x Ø 0.05 mm)		

電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ		

 


E10493



コネクタ(ソケット)
ADOAH040ZDS0002A03

接続

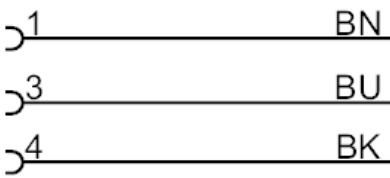

BN = 芯線色：茶
BK = 黒
BU = 青