

E10498




コネクタ(ソケット)

ADOGH040ZDS0002A03

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC001
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

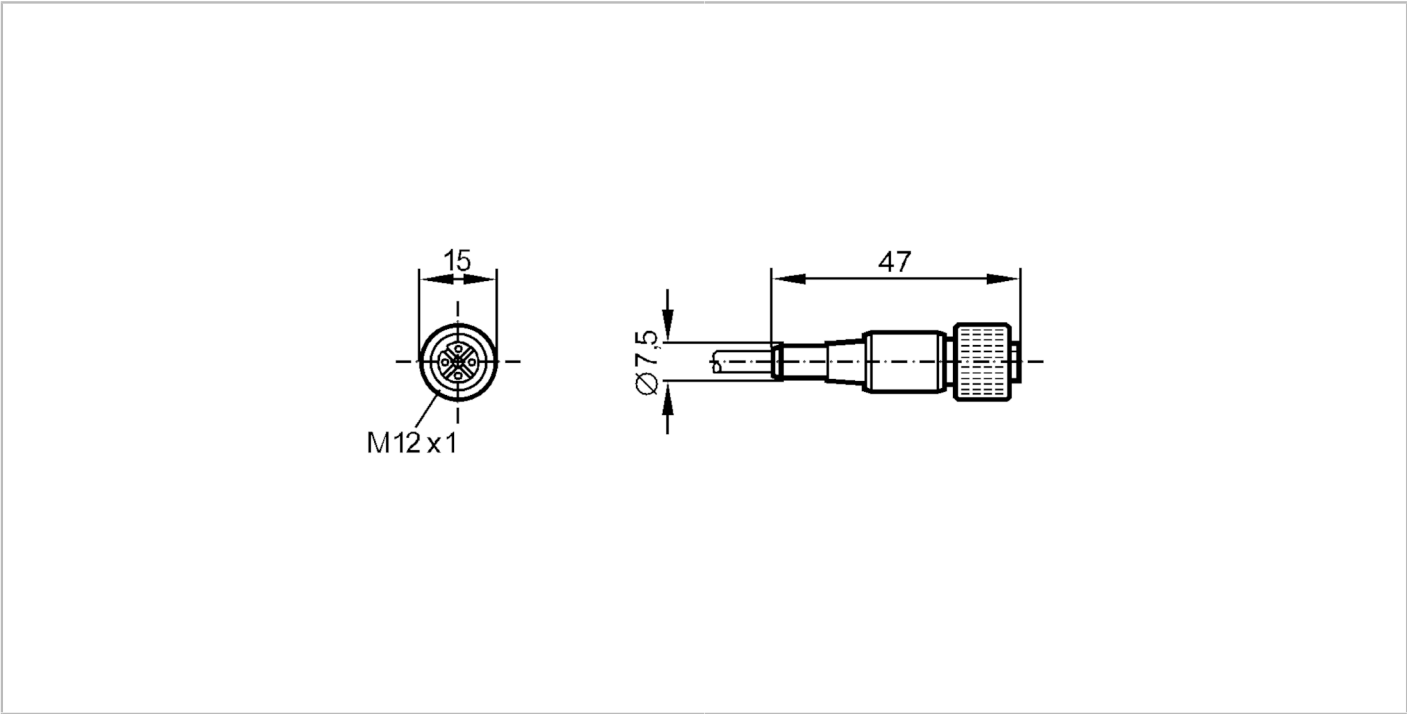

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E10498



コネクタ(ソケット)

ADOGH040ZDS0002A03

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ



接続



BN = 芯線色 :
BK = 茶
BU = 黒
 青