

E10521




コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS0002F03

廃止品 - 参考資料

代替品: E10915

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

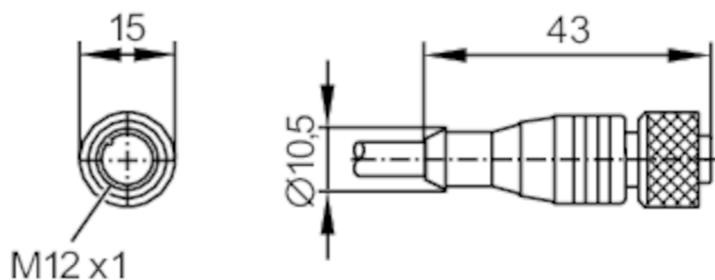

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC < 250 / DC < 300

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~90

保護構造 IP 67

機械的仕様

外形寸法 [mm] 15 x 15 x 43

材質 TPU

外装材質 TPU

ロックリング材質 真鍮, セーフコート

備考

梱包数 1 個

E10521



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS0002F03

電気接続


ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 放射線加工, 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート



接続

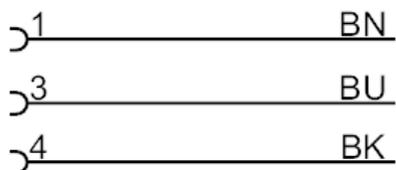

BN = 茶
BK = 黒
BU = 青