


E10538



コネクタ(ソケット)

ADOAF030MSS07,5E03

廃止品 - 参考資料

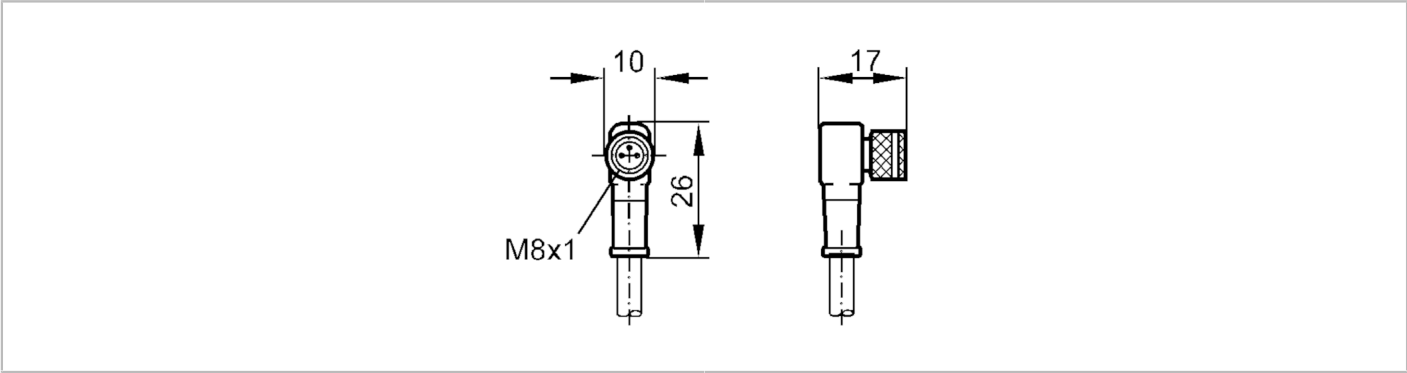

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	17 x 10 x 26
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 7.5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続 - コネクタ

ケーブル: 7.5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ケーブル

ケーブル: 7.5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

E10538



コネクタ(ソケット)
ADOAF030MSS07,5E03

接続



	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青