


E10551



中間ケーブル

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

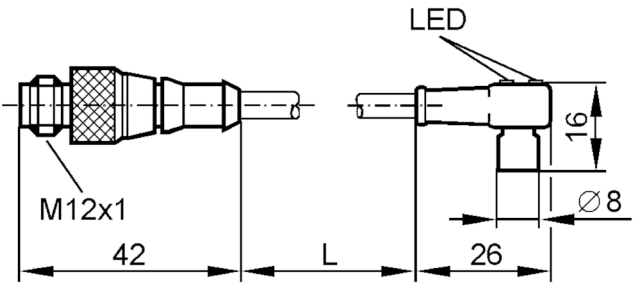

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67

機械的仕様

材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10551



中間ケーブル

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - Buchse



接続



E10551



中間ケーブル

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

電気接続・ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ