

E10557



中間ケーブル


VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

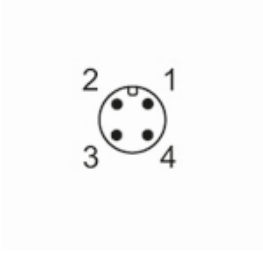

E10557




中間ケーブル

VDOGG030--S01,5A03STGH030MSS

電気接続

ケーブル: 1.5 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

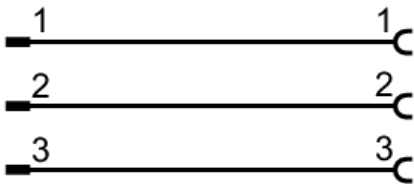

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

