


E10558




コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0010E03

廃止品 - 参考資料

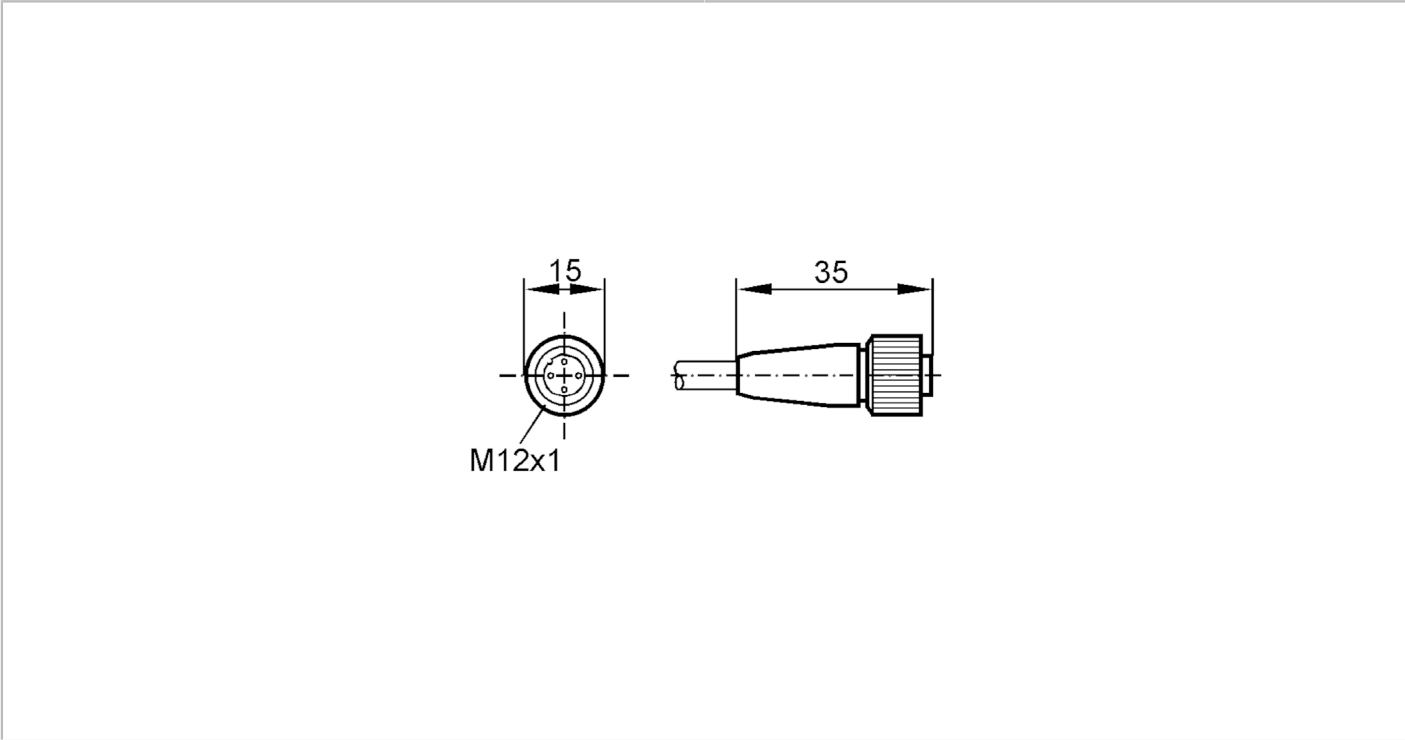

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 35
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		POM
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 5.84 mm, 3 x 0.34 mm² / AWG 22		
電気接続 - ソケット		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: POM

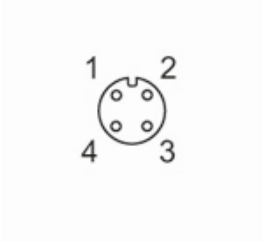

E10558



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0010E03

接続



BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
	青