


E10560



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MSS0020E03

廃止品 - 参考資料

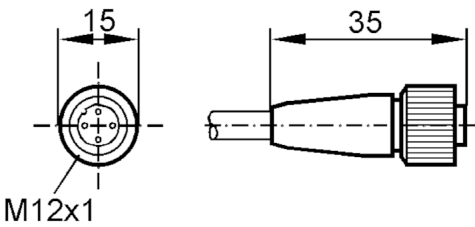

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
----------	-----	---------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~70
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 35
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		POM

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 5.84 mm, 3 x 0.34 mm ² / AWG 22
--

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: POM
--




E10560



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0020E03

接続

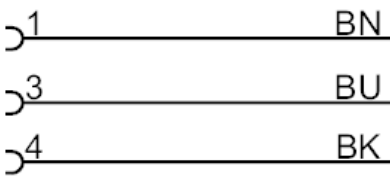

BK = 芯線色：黒
BN = 茶
BU = 青