

E10561




コネクタ(ソケット)

ADOAH042MSS0010E03

廃止品 - 参考資料

代替品: E10635

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

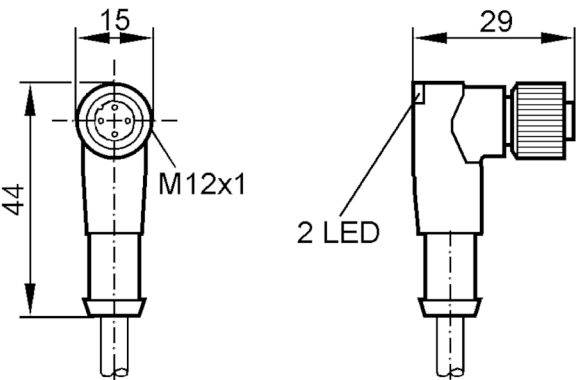

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	29 x 15 x 44
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10561



コネクタ(ソケット)

ADOAH042MSS0010E03

電気接続


ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.5 mm, 放射線加工, 3 x 0.34 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

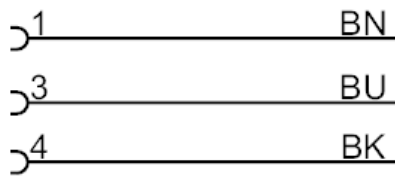

BN = 芯線色 :
BK = 茶
BU = 黒
 青