

E10562




中間ケーブル

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: E10633
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

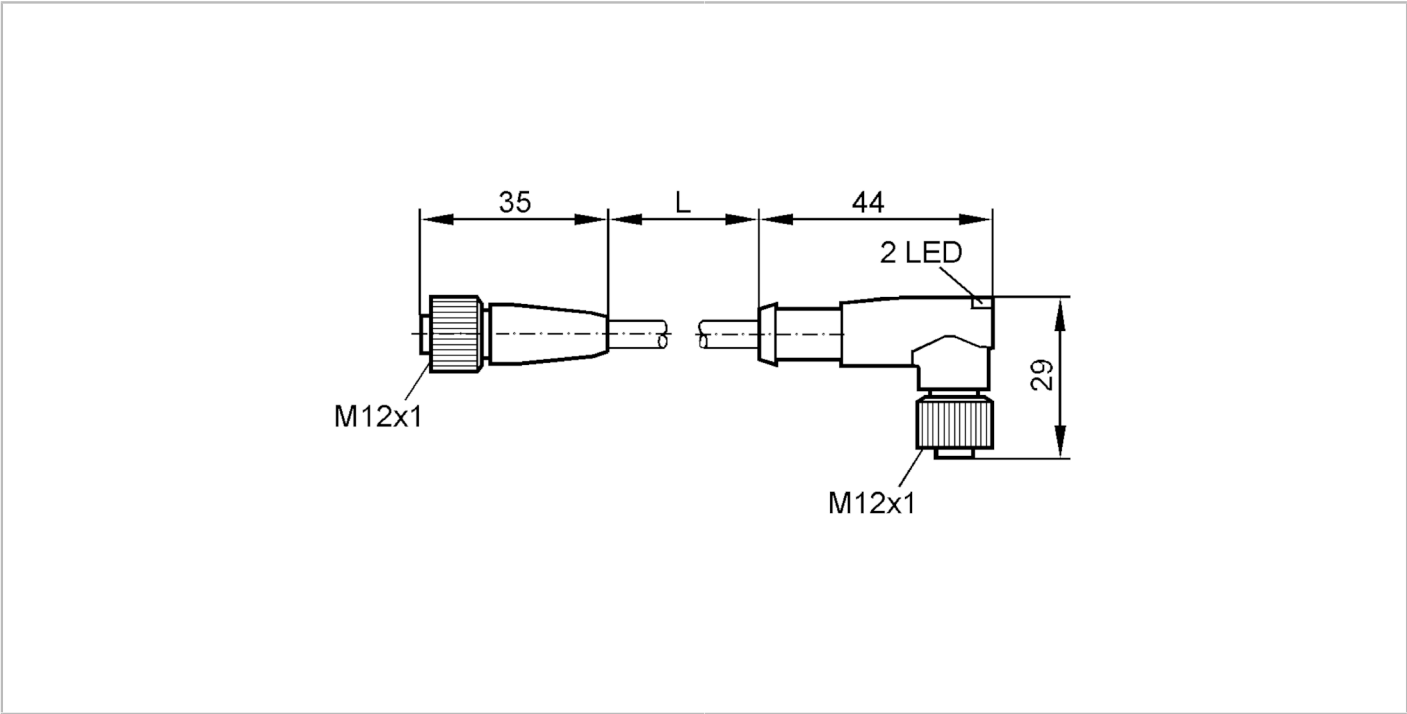

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		アルミニウム, 黒: アルマイト加工
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10562



中間ケーブル

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: アルミニウム, 黒: アルマイト加工



電気接続

ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, 放射線加工, 3 x 0.34 mm²

接続

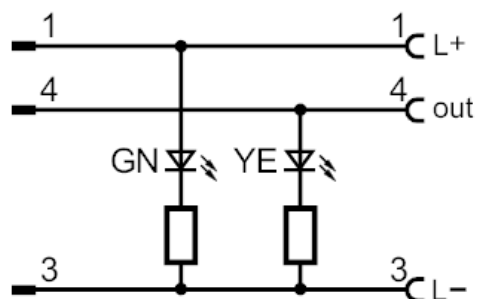

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: アルミニウム, 黒: アルマイト加工

