


E10587



プラグ 芯線接続可能  
SSTGH050MSSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11506  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

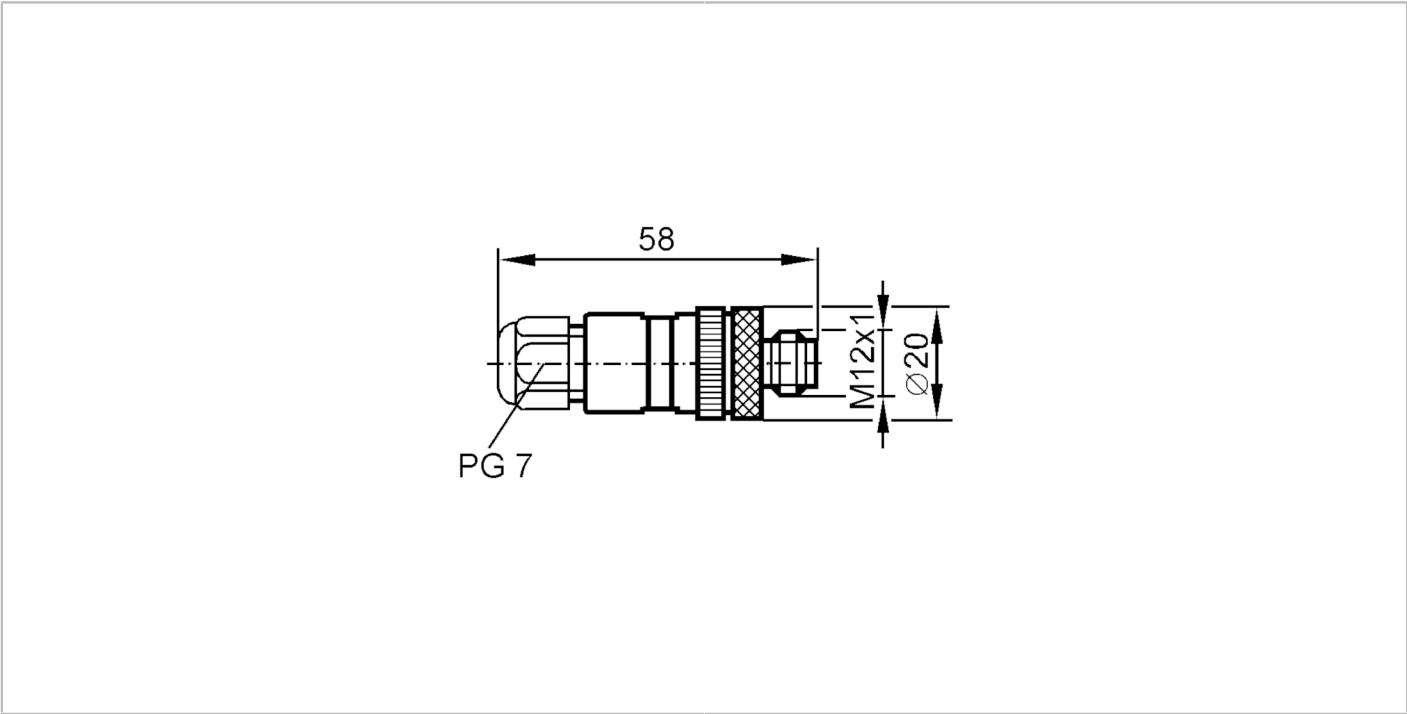

| 電氣的仕様    |      |                   |
|----------|------|-------------------|
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | AC < 30 / DC < 36 |
| 使用環境条件   |      |                   |
| 使用周囲温度   | [°C] | -25~90            |
| 保護構造     |      | IP 67             |
| 機械的仕様    |      |                   |
| 外形寸法     | [mm] | 20 x 20 x 58      |
| 材質       |      | PA                |
| 外装材質     |      | PA                |
| ロックリング材質 |      | 真鍮, ニッケルメッキ       |
| 備考       |      |                   |
| 梱包数      |      | 1 個               |

# E10587



プラグ 芯線接続可能  
SSTGH050MSSFKPG

電気接続

端子: ~0.75 mm², ケーブルグランド: PG 7

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

