


E10590



コネクタ(ソケット)

ADOAH042VAS0005E03

廃止品 - 参考資料

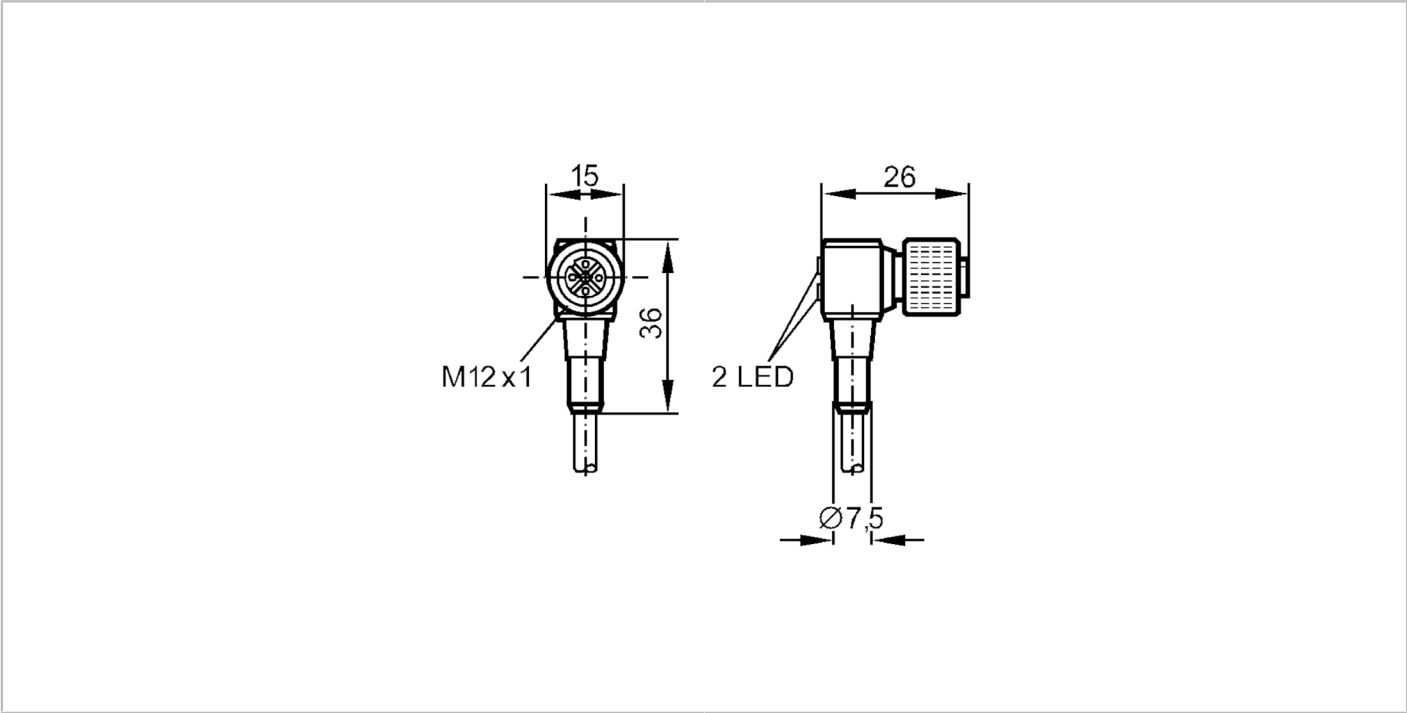

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
----------	-----	----------

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

材質	PUR
----	-----

外装材質	PUR
------	-----

ロックリング材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
----------	-----------------------

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)



E10590



コネクタ(ソケット)

ADOAH042VAS0005E03

接続



BK =
BN =
BU =

芯線色：
黒
茶
青