


E10591



コネクタ(ソケット)

ADOAH042VAS07,5E03


廃止品 - 参考資料

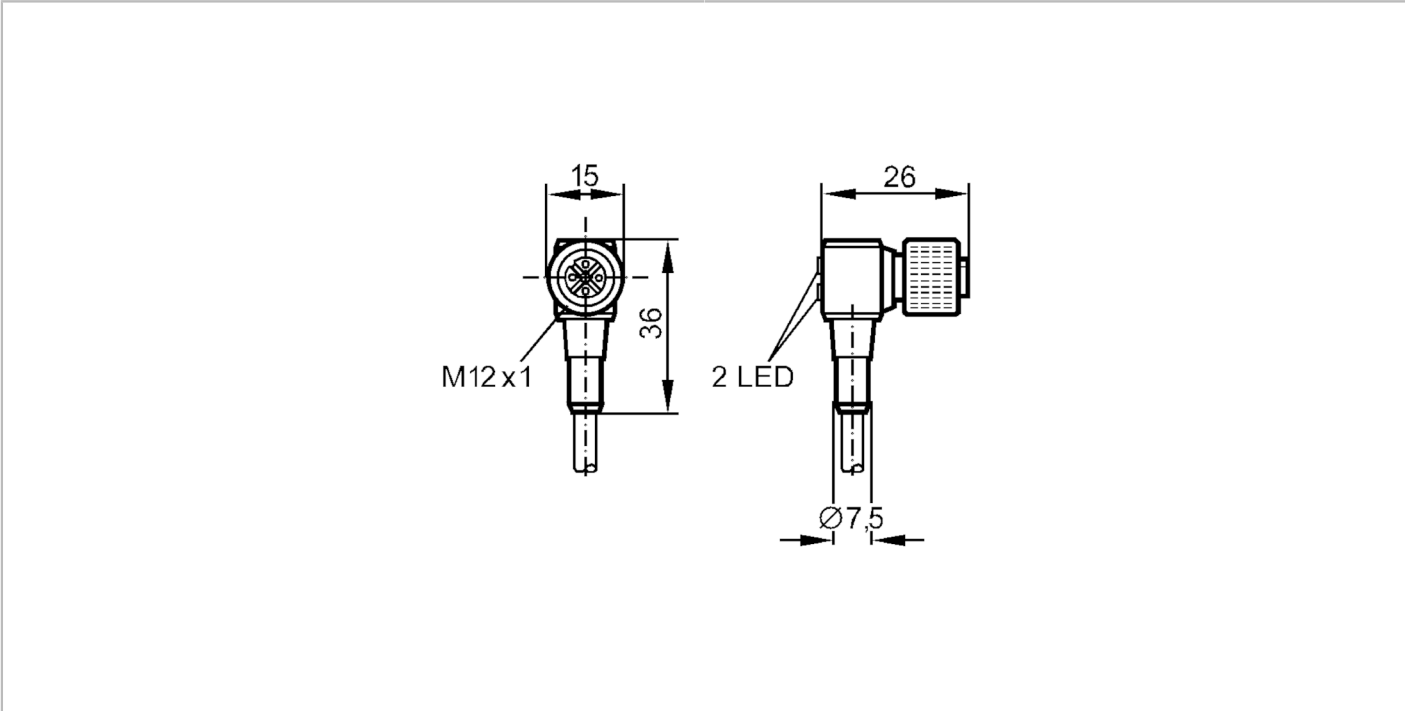

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 7.5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm ²		

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: ステンレス 1.4305 (SUS303)

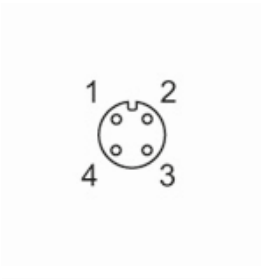


E10591



コネクタ(ソケット)

ADOAH042VAS07,5E03

接続

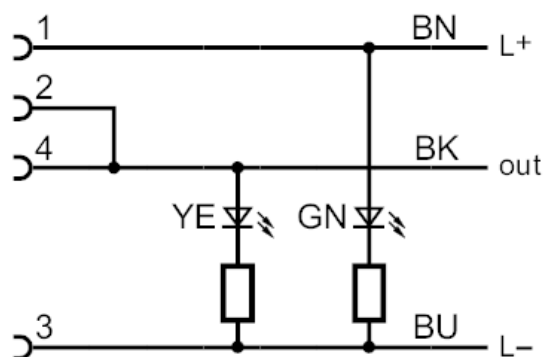

BK =
BN =
BU =

芯線色：
黒
茶
青