


E10593



コネクタ(ソケット)
ADOAH042VAS0025E03

廃止品 - 参考資料

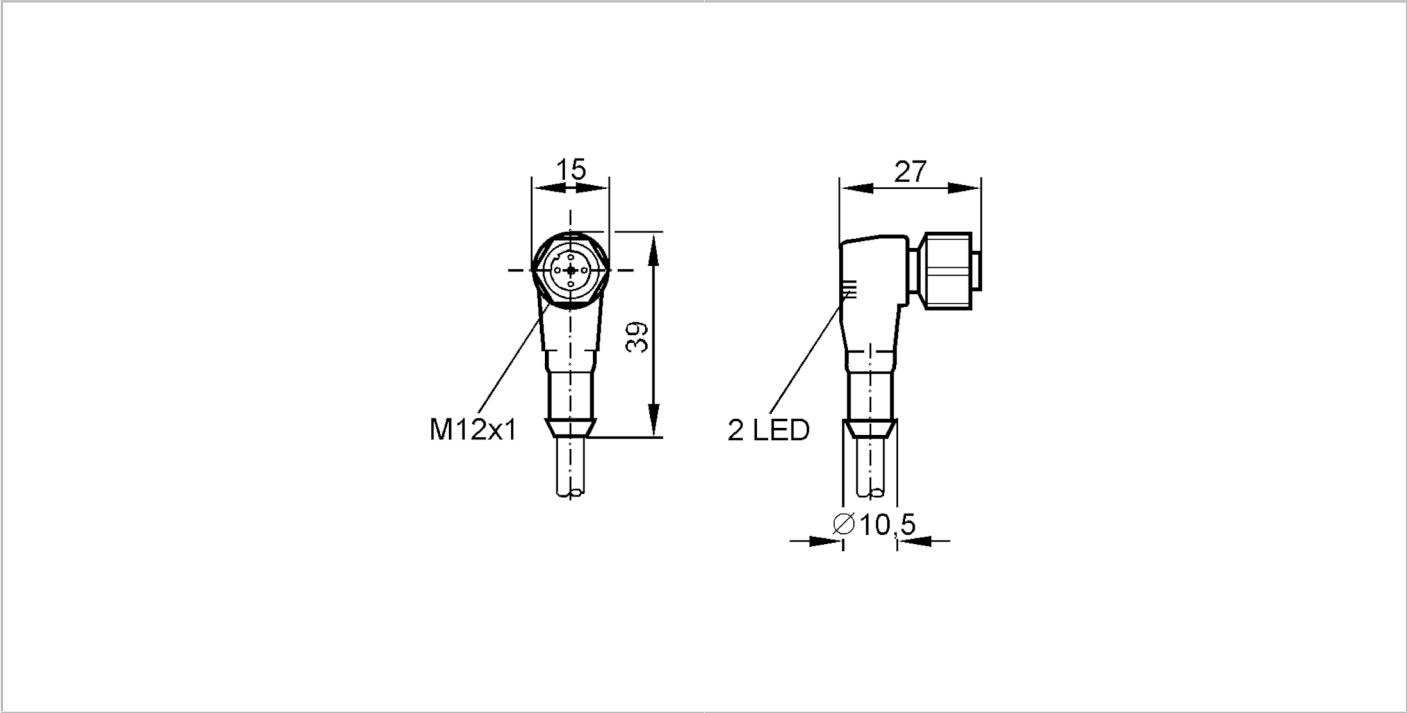

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		TPU 透明
外装材質		TPU, 透明
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E10593



コネクタ(ソケット)

ADOAH042VAS0025E03

電気接続

ケーブル: 25 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, $\varnothing$ 5 mm, 3 x 0.34 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 締付トルク: 0.5 Nm



接続



BK =
BN =
BU =

芯線色:
黒
茶
青