

E10600




中間ケーブル

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS


廃止品 - 参考資料

代替品: E11325
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

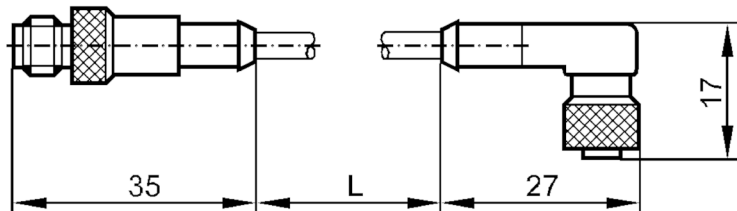

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

 コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ



E10600




中間ケーブル

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR / PVC, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

接続

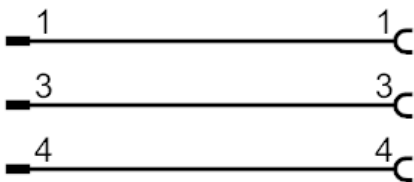

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

