

E10614




中間ケーブル

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

廃止品 - 参考資料

代替品: E11386

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

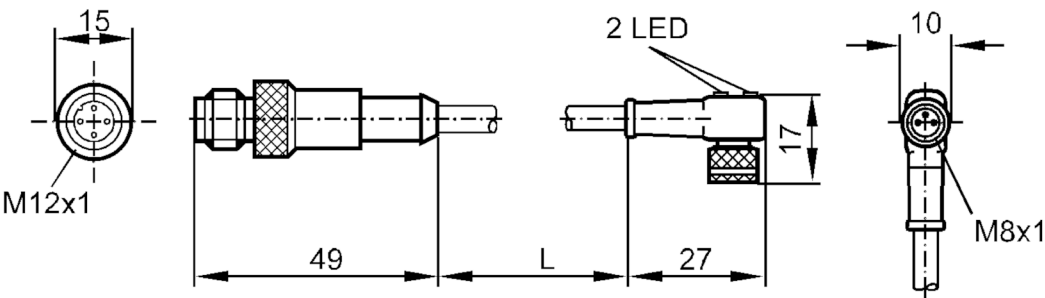

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III

出力

電気仕様	PNP
------	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 68

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10614



中間ケーブル

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)


接続

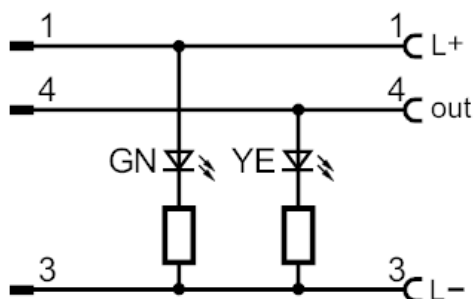

電気接続 - Buchse



接続

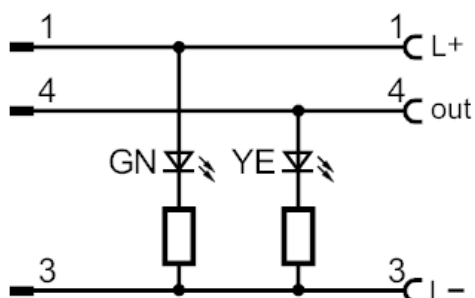

E10614



中間ケーブル

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

電気接続・ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ