


E10619



ソケット 芯線接続可能
SDOAF030ZDSFKPK


廃止品 - 参考資料

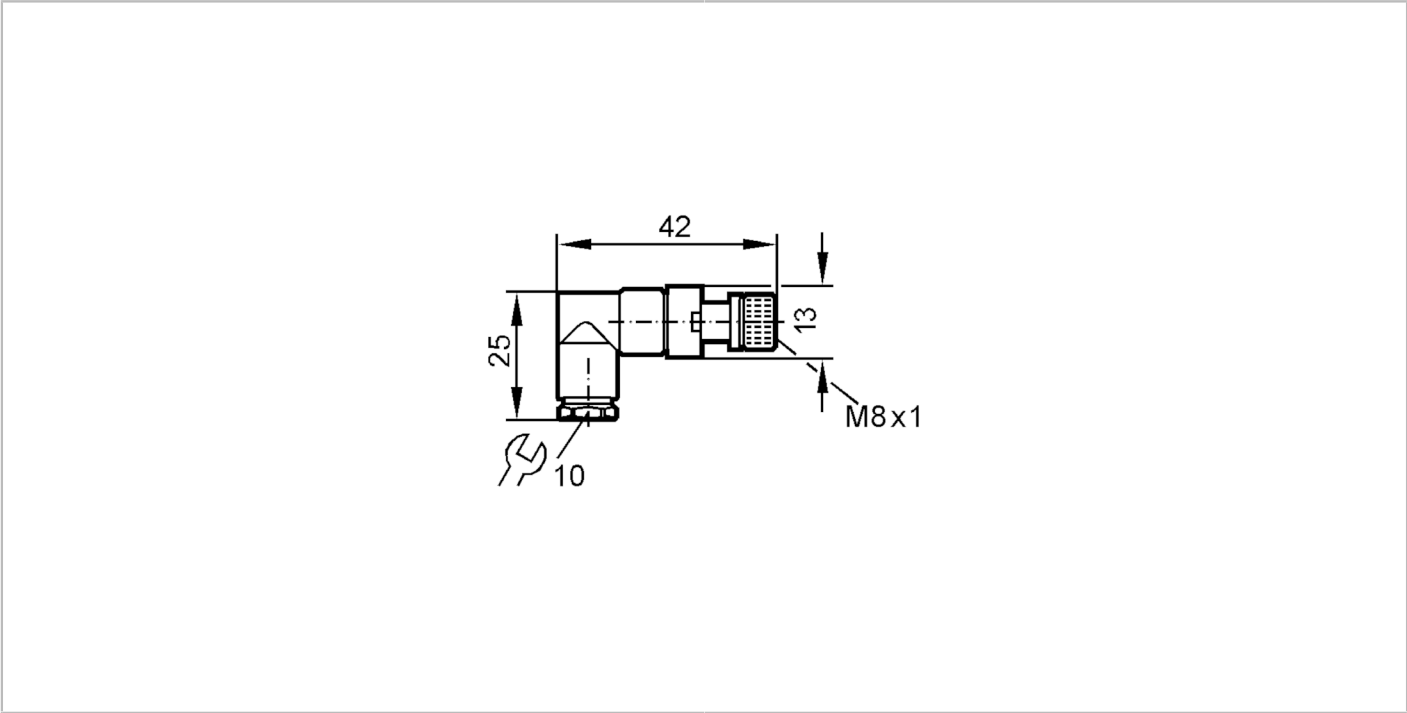

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	25 x 13 x 42
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		ZnAl / Ni合金
備考		
梱包数		1 個

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: ZnAl / Ni合金

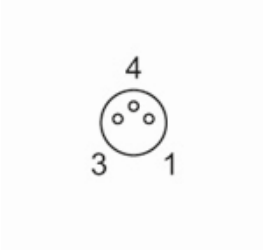

E10619



ソケット 芯線接続可能
SDOAF030ZDSFKPK

接続

