

E10620




ソケット 芯線接続可能
SDOGF030ZDSFKPK

廃止品 - 参考資料

代替品: E11552

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

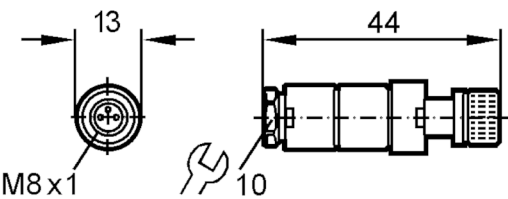

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~70
保護構造		IP 67

機械的仕様


外形寸法	[mm]	13 x 13 x 44
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		ZnAl / Ni合金

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続 - ソケット

 コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: ZnAl / Ni合金



E10620



ソケット 芯線接続可能
SDOGF030ZDSFKPK

接続

