

E10622




ソケット 芯線接続可能

SDOAH050MSSFKPG

廃止品 - 参考資料

代替品: E11512

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

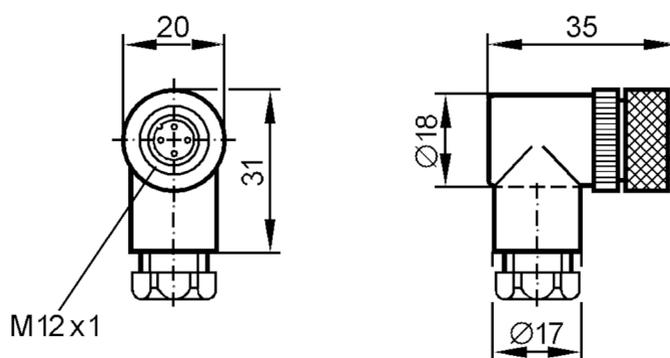

電気的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 50

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~90

保護構造 IP 67

機械的仕様

外形寸法 [mm] 35 x 20 x 31

材質 PA

外装材質 PA

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数 1 個

E10622



ソケット 芯線接続可能

SDOAH050MSSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 6\sim 8 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続

