



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available

アプリケーション

特長	ハロゲンフリー
----	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65

機械的仕様

外形寸法	[mm]	8 x 8 x 31
材質		TPU
外装材質		TPU

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 10 m, PUR / PVC, ハロゲンフリー, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU




E10623



コネクタ(ソケット)

ADOGG030--S0010A03

接続

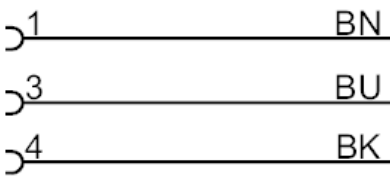

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
	青