


E10628



中間ケーブル


VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

廃止品 - 参考資料

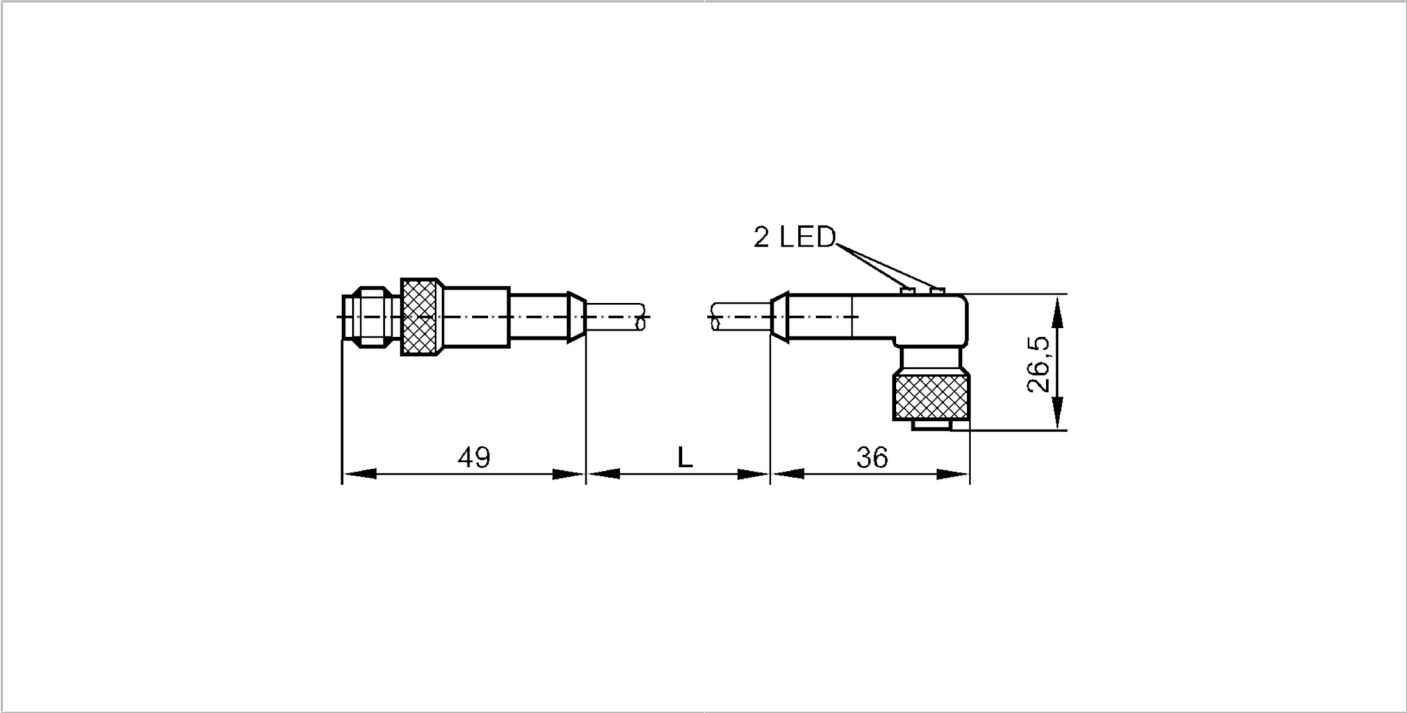

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

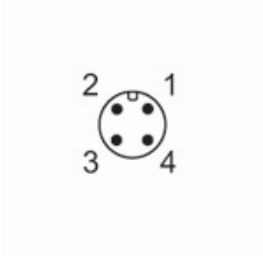

E10628




中間ケーブル

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

接続

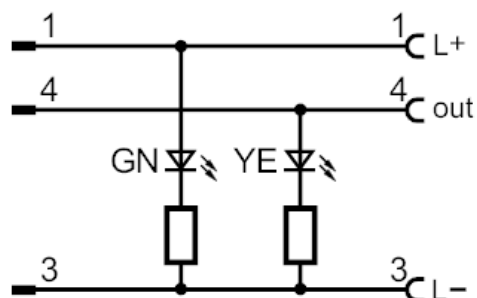

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

