


E10631



中間ケーブル

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS


廃止品 - 参考資料

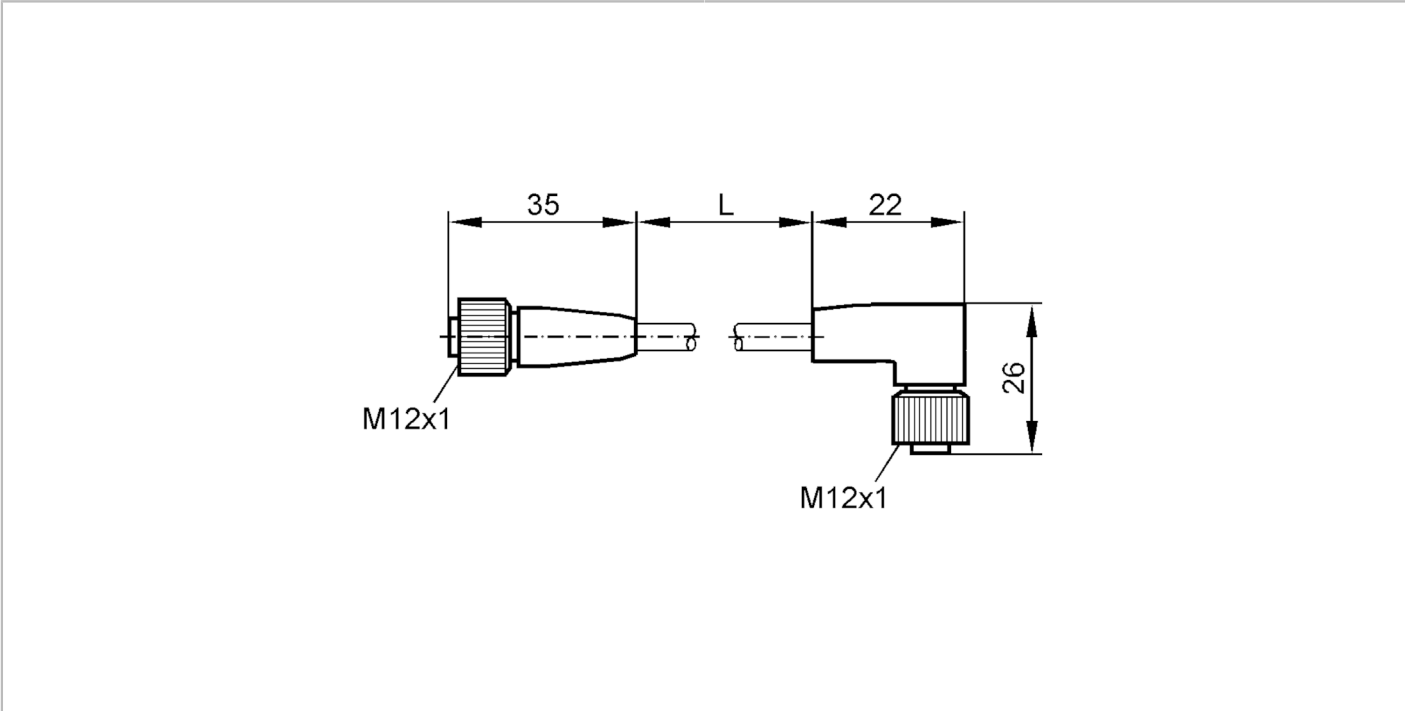

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PA 6.6
外装材質		PA 6.6
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続・プラグ

コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

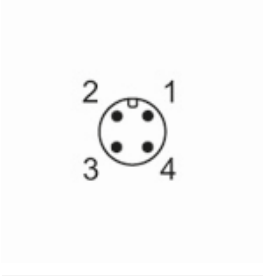

E10631



中間ケーブル

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0.34 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

