


E10658



中間ケーブル

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

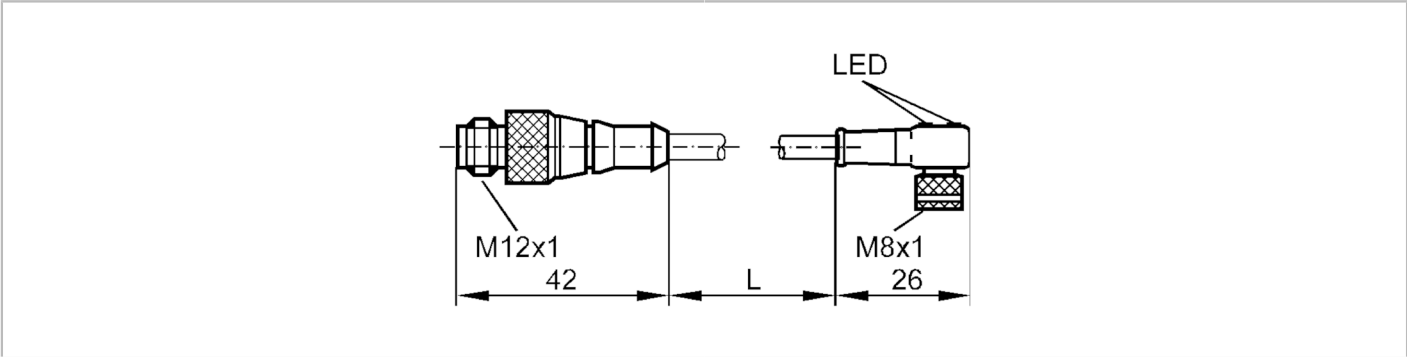

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III

出力

電気仕様		PNP
------	--	-----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67

機械的仕様

材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ


表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

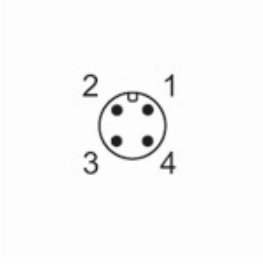

E10658



中間ケーブル

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

 
電気接続

ケーブル: 1.5 m, PUR / PVC, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - Buchse



接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ