

E10659




スプリッタボックス

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

廢止品 - 參考資料

代替品: EBC012

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

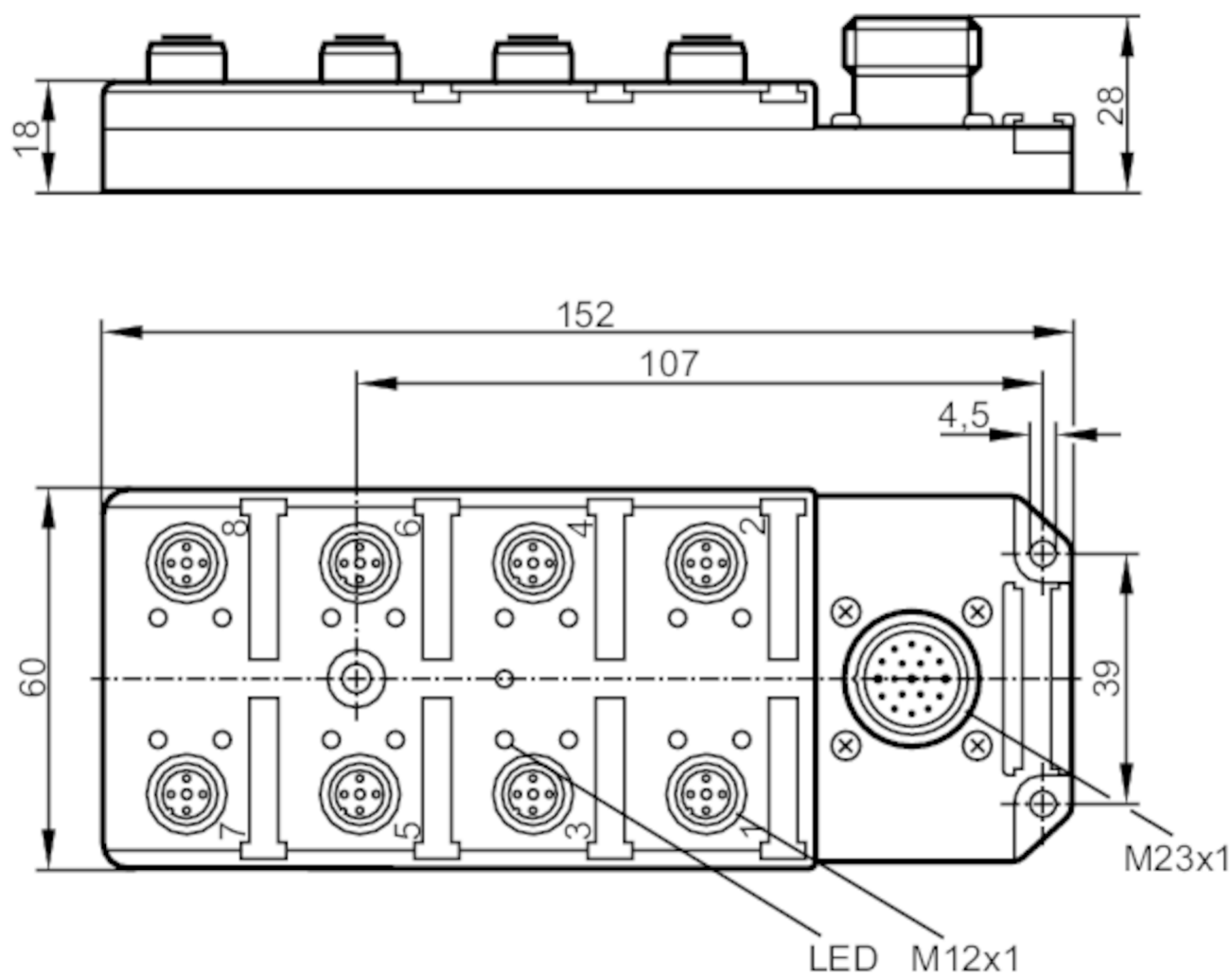

アプリケーション

特長		シリコンフリー，金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		Ⅱ
最大開閉電流容量（各ポート毎）	[A]	4
最大負荷電流（合計）	[A]	10
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67

E10659



スプリッタボックス

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS


機械的仕様		
外形寸法	[mm]	28 x 60 x 152
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		8
接続		M12

ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	16 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考		
梱包数		1 個


電気接続 - スロット

コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

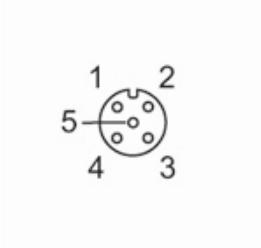

電気接続 - 接続

コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

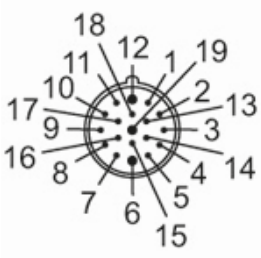

接続

