


E10665



コネクタ(プラグ)

ASTGH030MSS0002A03

廃止品 - 参考資料

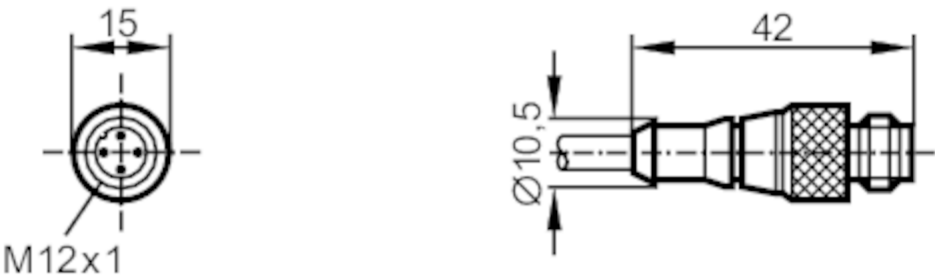

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	DC 10～55
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～90
--------	------	--------

保護構造		IP 67
------	--	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
------	------	--------------

材質		TPU
----	--	-----

外装材質		TPU
------	--	-----

ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
----------	--	-------------

備考

梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)
--

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10665



コネクタ(プラグ)
ASTGH030MSS0002A03

接続

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
	青