


E10666



中間ケーブル

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

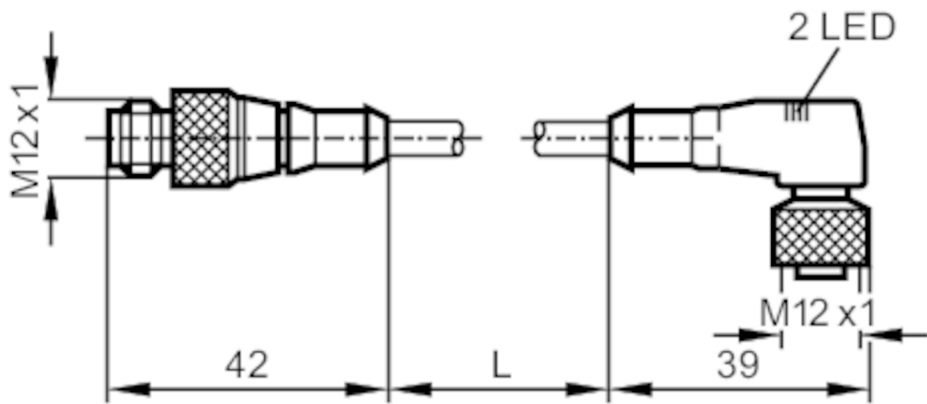

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E10666



中間ケーブル

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続

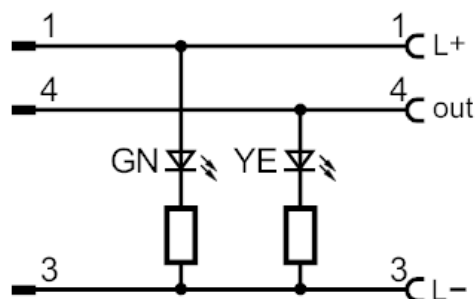

BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

