


E10667



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

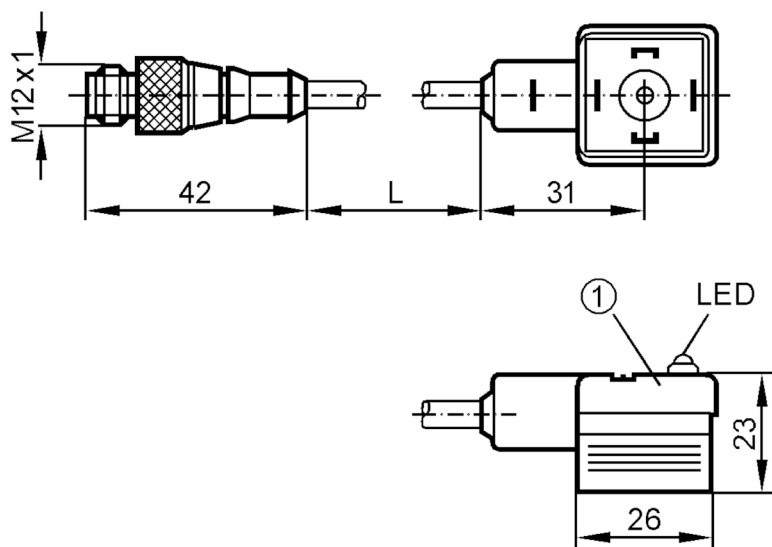

1 灰

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 65
機械的仕様		
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10667




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

電気接続

ケーブル: 3 m, PUR, 3 x 0.34 mm²

接続

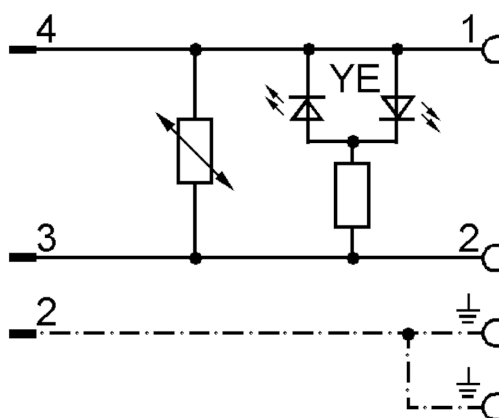

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

