


E10672



中間ケーブルバルブプラグ付き  
VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

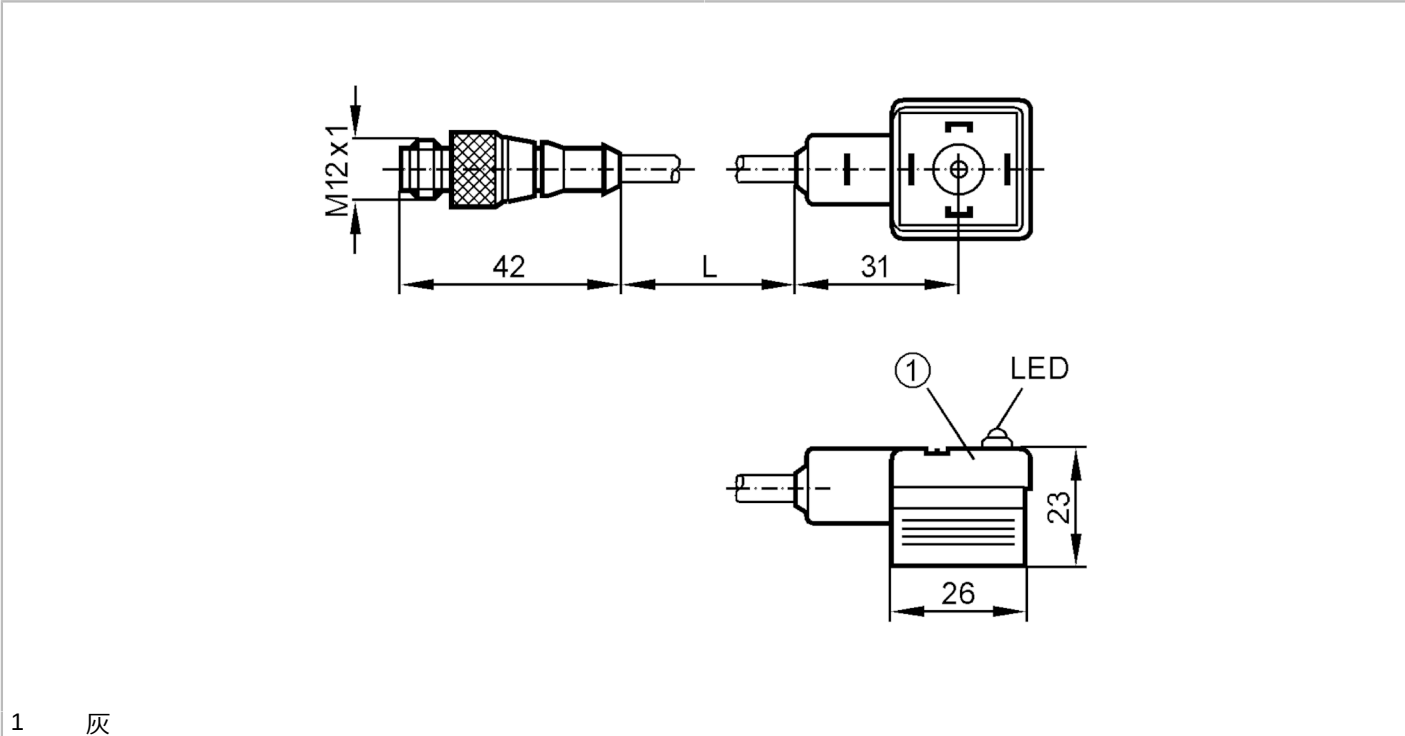

1 灰

|              |          |             |
|--------------|----------|-------------|
| 電氣的仕様        |          |             |
| 使用電源電圧範囲     | [V]      | AC/DC < 24  |
| 使用環境条件       |          |             |
| 使用周囲温度       | [°C]     | -25~90      |
| 保護構造         |          | IP 65       |
| 機械的仕様        |          |             |
| 材質           |          | TPU         |
| 外装材質         |          | TPU         |
| ロックリング材質     |          | 真鍮, ニッケルメッキ |
| ディスプレイ / パーツ |          |             |
| 表示           | スイッチング状態 | 1 x LED, 黄色 |
| 備考           |          |             |
| 梱包数          |          | 1 個         |
| 電気接続 - プラグ   |          |             |

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



# E10672




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

## 電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, 3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

## 接続

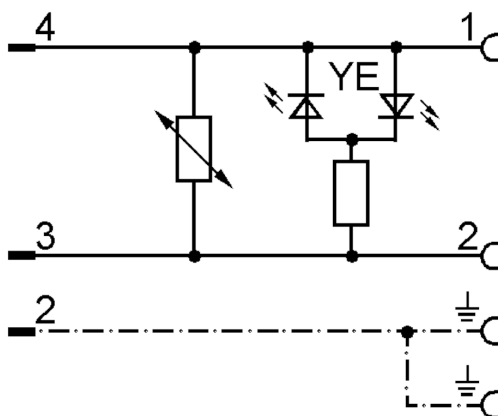

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

