


E10673



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

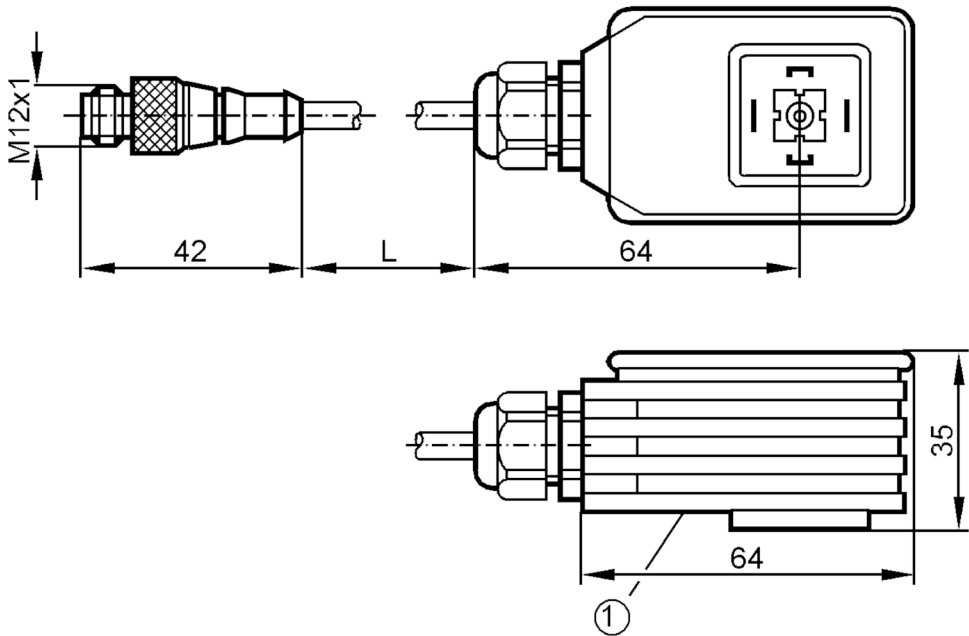

1 灰

アプリケーション	
仕様	増幅器付
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 12～40
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～90
保護構造	IP 65
機械的仕様	
材質	TPU
外装材質	TPU
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個
電気接続 - プラグ	

コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10673




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続

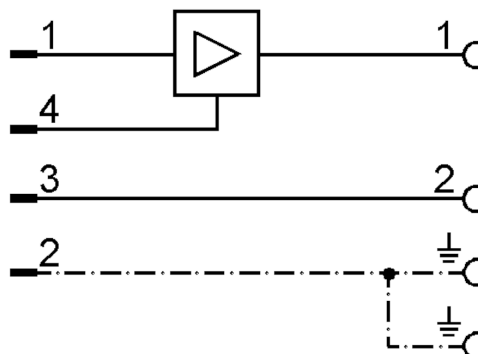

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

