


E10677



中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

廢止品 - 參考資料

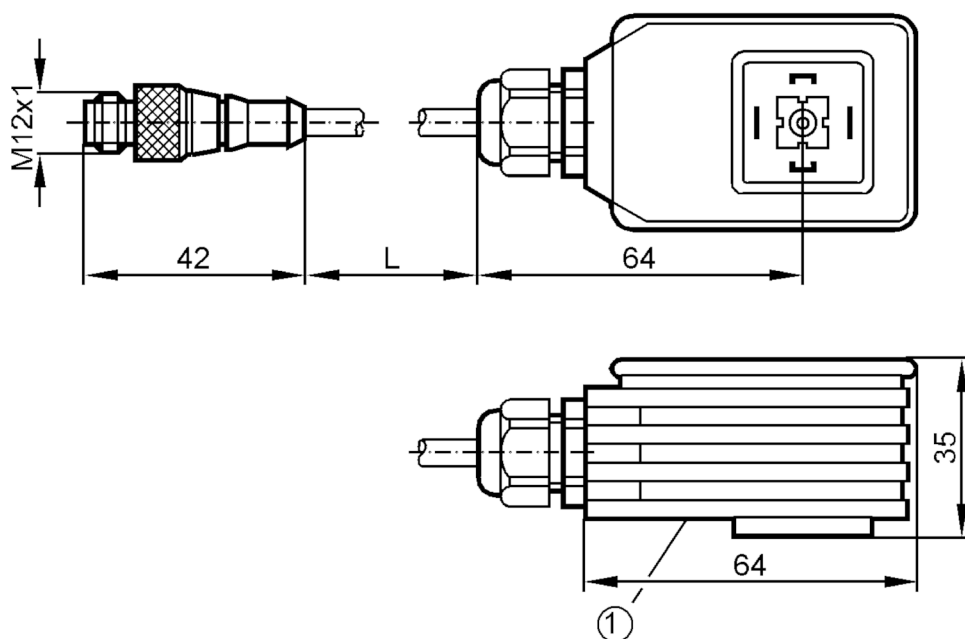

1 黒

アプリケーション

仕様	増幅器付
----	------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	DC 12~40
----------	-----	----------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
--------	------	--------

保護構造	IP 65
------	-------

機械的仕様

材質	TPU
----	-----

外裝材質	TPU
------	-----

ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
----------	-------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10677




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 3 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続

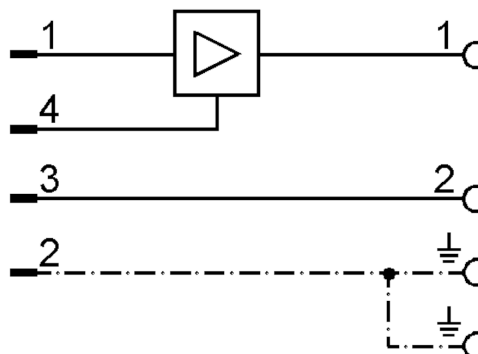

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

