


E10684



中間ケーブルバルブプラグ付き
VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

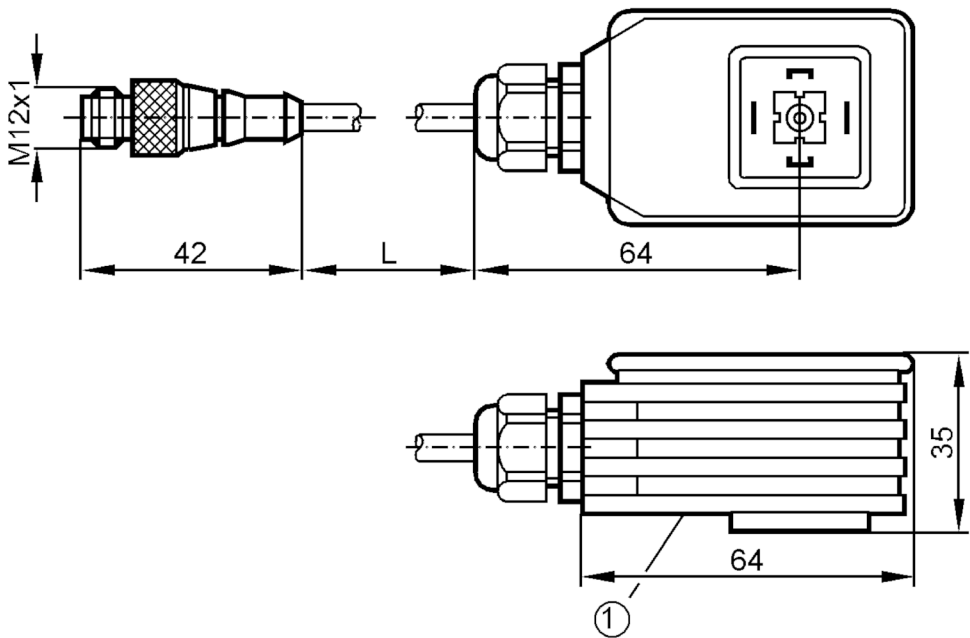

1 灰

アプリケーション

仕様

増幅器付

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 12~40

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -25~90

保護構造 IP 65

機械的仕様

材質 TPU

外装材質 TPU

ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ

備考

梱包数 1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10684




中間ケーブルバルブプラグ付き

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 3 m, PUR, 3 x 0.5 mm²

接続

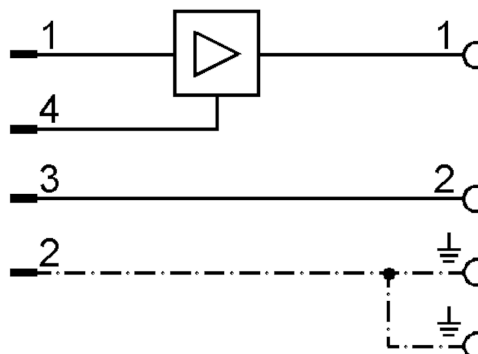

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

