

E10690




中間ケーブル

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC018

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

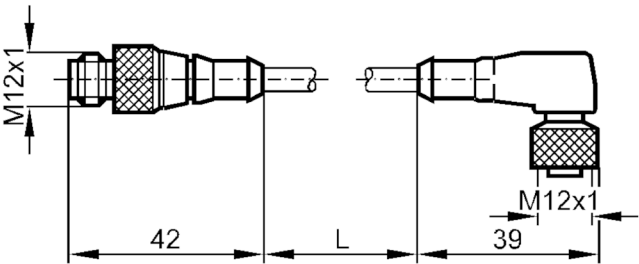

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E10690




中間ケーブル

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

接続

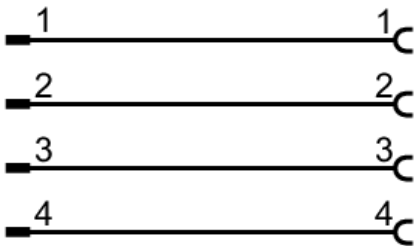

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

