

E10701




コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0010E04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT005

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

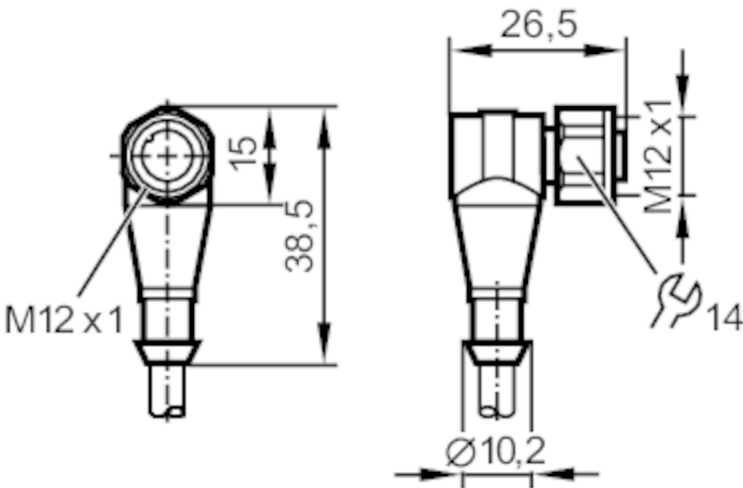

アプリケーション

特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 68, IP 69K

機械的仕様

外形寸法	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E10701



コネクタ(ソケット)

 
ADOAH040VAS0010E04

電気接続

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.3 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L),
コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



接続



芯線色 :
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白