


E10711



スプリッタボックス

ZDO4H045MSS0025A07

廃止品 - 参考資料

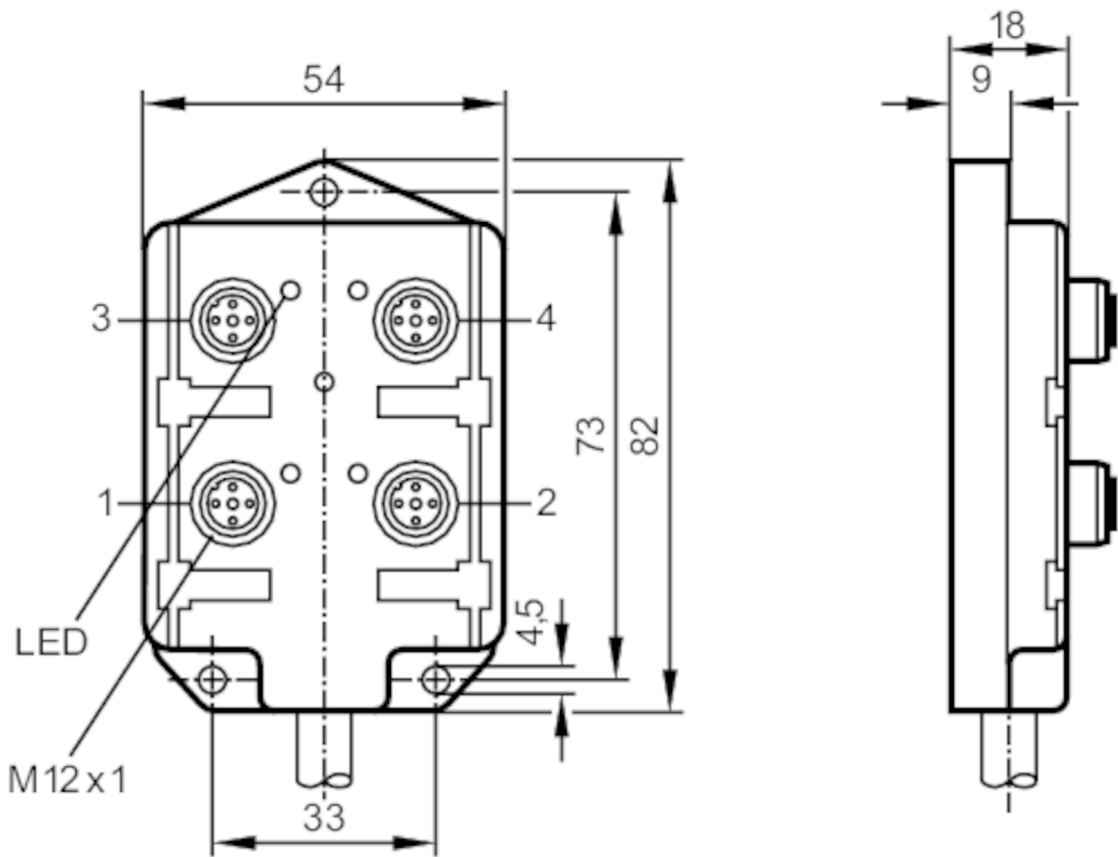

アプリケーション

特長

シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		II
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-15～80
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	18 x 54 x 82
材質		TPU
外装材質		TPU
スプリッタボックスポート点数		4
接続		M12

E10711



スプリッタボックス

ZDO4H045MSS0025A07

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続


ケーブル: 25 m, PUR, ハロゲンフリー, 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

電気接続 - スロット

コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

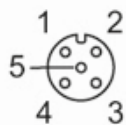

接続

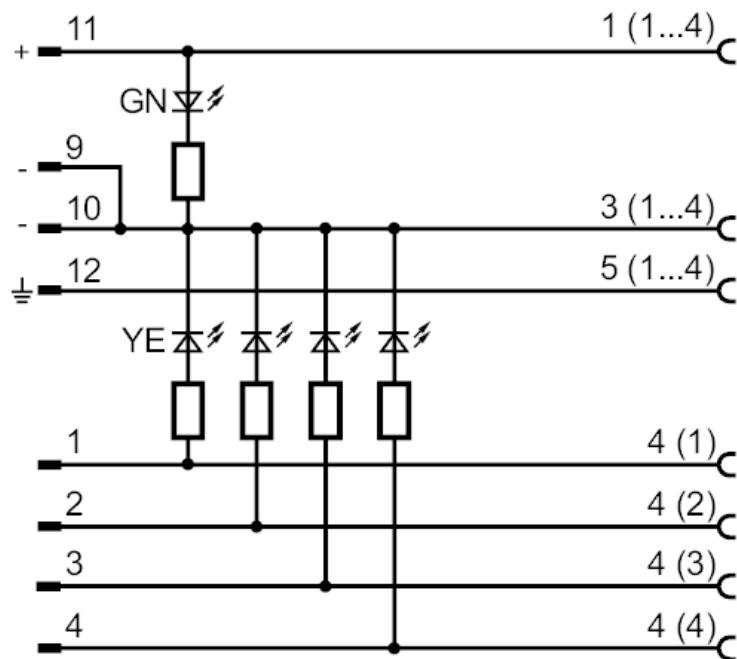

BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GN/YE =	緑 / 黄
GY =	灰
WH =	白
YE =	黄色