


E10712



コネクタ(ソケット)

ADOGF030ZDS0010A03

廃止品 - 参考資料

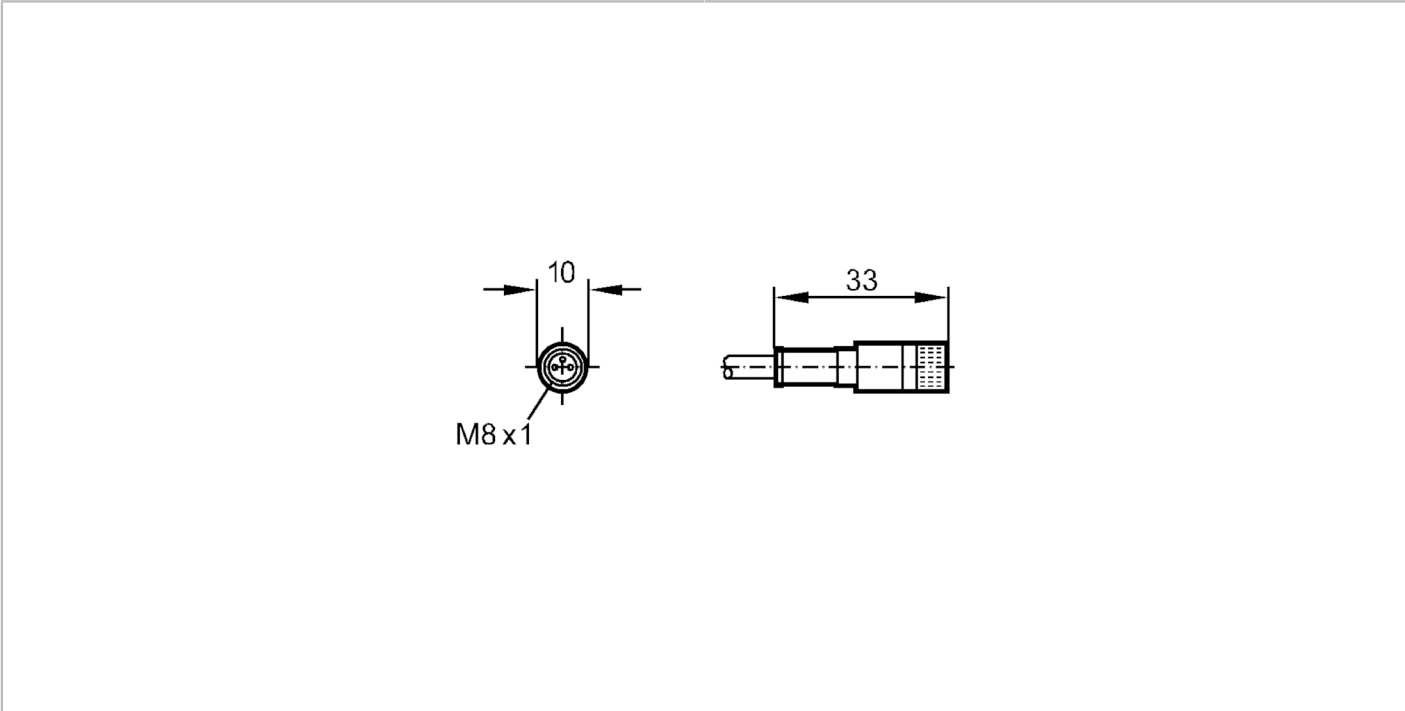

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
----------	-----	------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~90
--------	------	--------

保護構造		IP 68
------	--	-------

機械的仕様

外形寸法	[mm]	10 x 10 x 33
------	------	--------------

材質		PUR
----	--	-----

外装材質		PUR
------	--	-----

ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
----------	--	----------

備考


梱包数		1 個
-----	--	-----

電気接続

ケーブル:	10 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm ² (128 x Ø 0.05 mm)
-------	---

電気接続 - ソケット

コネクタ式:	1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト
--------	--

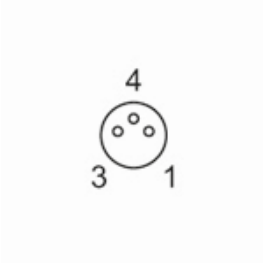


E10712



コネクタ(ソケット)
ADOGF030ZDS0010A03

接続

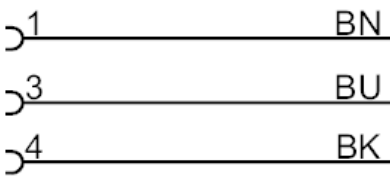

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
	青