


E10713



コネクタ(ソケット)
ADOAF030ZDS0005A03

廃止品 - 参考資料

代替品: E11490
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

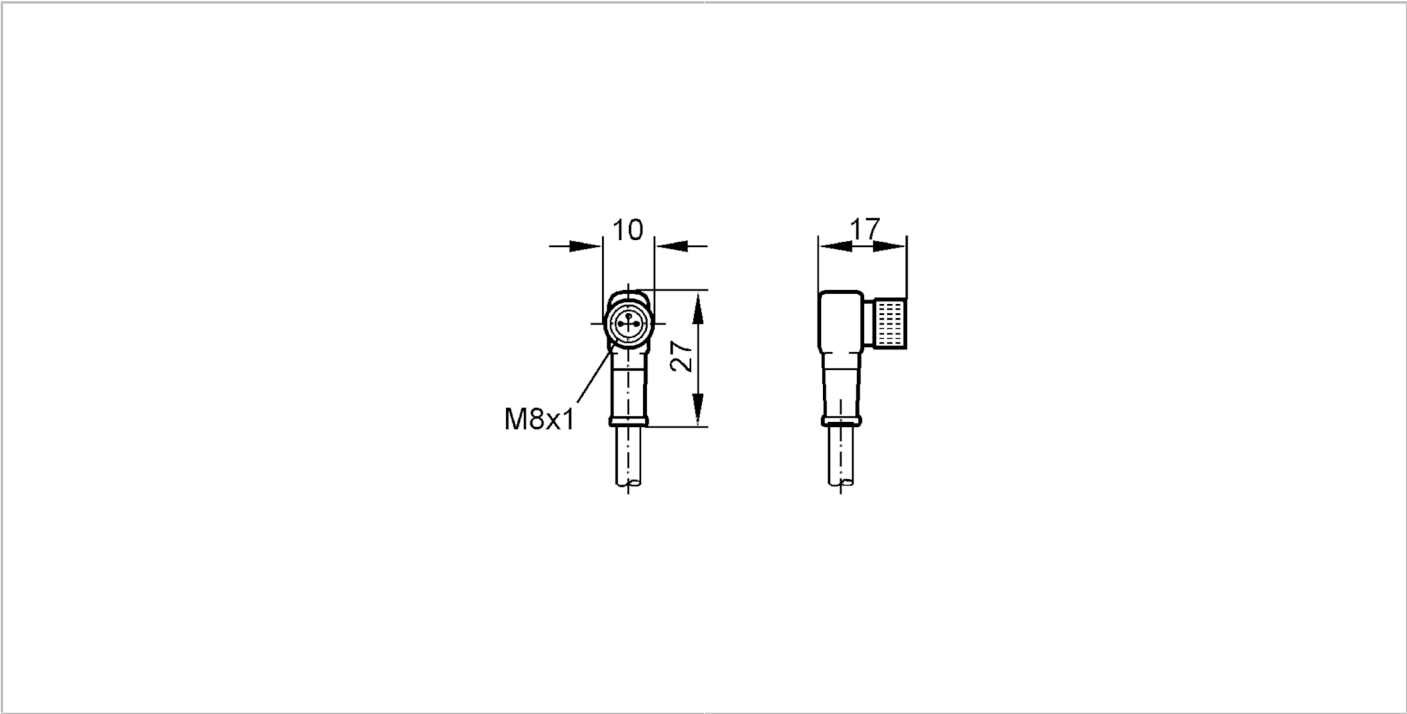

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
保護クラス		III
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	17 x 10 x 27
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
備考		
梱包数		1 個

E10713



コネクタ(ソケット)

ADOAF030ZDS0005A03

電気接続


ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト



接続

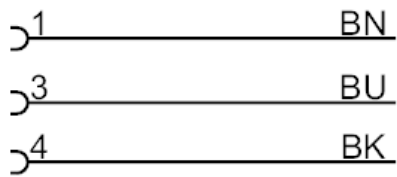

BN = 芯線色 :
BK = 茶
BU = 黒
 青