


E10717



コネクタ(ソケット)

ADOGH042MSS0005E04

廃止品 - 参考資料

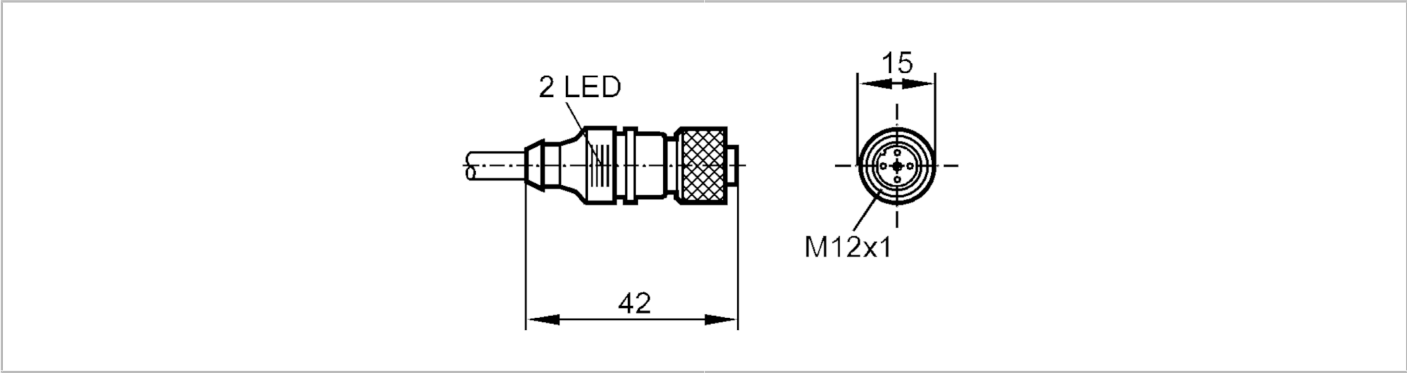

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 67

機械的仕様

外形寸法	[mm]	15 x 15 x 42
材質		塩化ビニール (PVC) 透明
外装材質		塩化ビニール (PVC), 透明
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ




E10717



コネクタ(ソケット)

ADOGH042MSS0005E04

接続

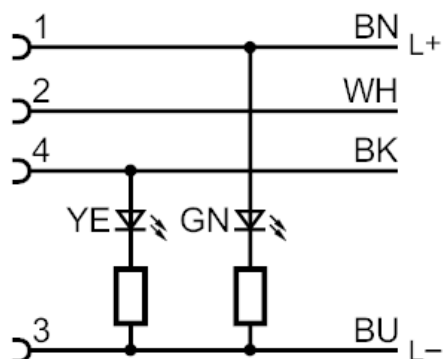

BN =
BK =
BU =
WH =

芯線色：
茶
黒
青
白